

フラッシャーエレ メント

販売事業者
Rs-online



61-8000.05



<https://rs-online.eao.com/component/61-8000.0...>

お客様の製品:



61-8000.05 フラッシャーエレメント

電気的特性

定格電圧: 12 - 28 V AC/DC \pm 10 %

機械的特性

端子: はんだ端子

重量: 0.007 kg

周辺条件

使用温度: 0 °C ~ + 45 °C

認証

準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: フラッシャーエレメント, 12 - 28 V AC/DC \pm 10 %, はんだ端子

素材: プラスチック、UL 94 V0に準拠

製品属性: 表示灯アクチュエータのみ (表示灯完成形以外)

配線図:

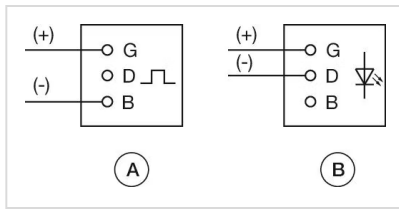

コンポーネント レイアウト:

