



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

Tool Box



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOX
CONTRACTOR

Allgemeine Daten

Bezeichnung	Tool Box
Artikelnummer	6100001673
GTIN/EAN	4262403285798
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Slowenien
Lieferumfang	Tool Box Trennwandset TB

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Modular und stapelbar**
Robuster Werkzeugkoffer aus PP mit patentierter Einhandmechanik für intuitives Verbinden und Trennen
- **Durchdachte Ausstattung**
Integrierte Aluminiumschienen für Stabilität und als Andockpunkte für ProClick Werkzeugtaschen sowie M6-Innengewinde für die Anbringung von weiterem Zubehör, Trennwände für mehr Struktur im Innenraum
- **Praktisch & sicher**
Dank Cubingkonzept als stabiler Unterbau für mobile Arbeitsflächen nutzbar, durch Safety Lock mit optionalem Vorhängeschloss absperierbar
- **Kompatibel und flexibel**
Erweiterbares Mobilitätssystem – Kompatibel mit den Produktlinien L-BOXX Baseline, L-BOXX Contractor und L-BOXX ProClick




Farbe / Material

Farbe

RAL 9017 Verkehrsschwarz
 RAL 7016 Anthrazitgrau
 RAL 5002 Ultramarinblau

Material

- | | |
|----------------------|------------------|
| ① Deckel | PP |
| ② Boden | PP |
| ③ Trennwandset | PP |
| ④ Tragegriff | 2K - ABS und TPE |
| ⑤ Verschlusschnapper | ABS |
| ⑥ Koppelhebel | ABS |
| ⑦ Metallschiene | AL |

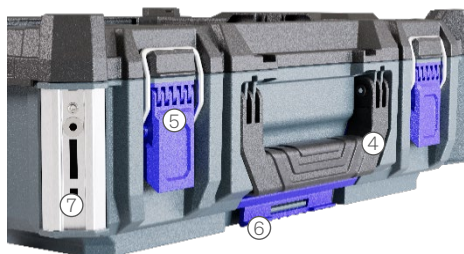

Technische Daten

Außenmaße

Breite	559 mm
Tiefe	432 mm
Höhe	170 mm

Innenmaße

Breite	461 mm
Tiefe	343 mm
Höhe	124 mm

Volumen 23 l

Eigengewicht 4,1 kg

Belastbarkeit Deckel 100 kg

Gesamtkapazität 35 kg

Traglast Aluschiene 7,5 kg

IP-Klassifizierung IP65

Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Zertifikate REACH (EG 1907/2006)
 PAK, N-2580

Kompatibel mit

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick
- Trennwandset TB





General information

Product name	Tool Box
Item no.	6100001673
GTIN/EAN	4262403285798
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Slovenia
Scope of delivery	▪ Tool Box ▪ Divider Set TB

Product Image



Characteristics

- **Modular and stackable**
Robust toolbox made of PP with patented one-hand mechanism for intuitive connecting and separating
- **Well-designed features**
Aluminum rails for docking ProClick tool bags, M6 threads for accessories, partitions for more structure inside
- **Practical & safe**
Thanks to the cubing concept, usable as a stable base for mobile work surfaces; lockable with Safety Lock and optional padlock; foldable
- **Compatible and flexible**
Expandable mobility system – compatible with the product lines L-BOXX Baseline, L-BOXX Contractor and L-BOXX ProClick



Revision 2.0_2025_09




Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracite grey
RAL 5002 ultramarine blue

Material

① Lid	PP
② Body	PP
③ Divider Set	PP
④ Handle	2K - ABS and TPE
⑤ Locking latches	ABS
⑥ Coupling latch	ABS
⑦ Metal rail	AL

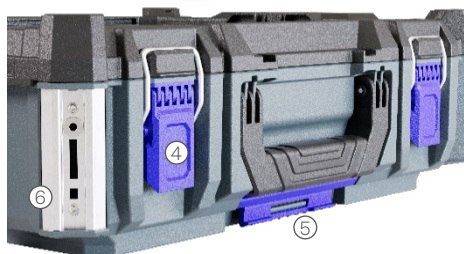

Technical Data

External dimensions

Width	559 mm
Depth	432 mm
Height	170 mm

Internal dimensions

Width	461 mm
Depth	343 mm
Height	124 mm

Volume 23 l

Weight 4.1 kg

Load capacity lid up to 100 kg

Load capacity alu rail 7.5 kg

Loading capacity max. 35 kg

IP-rated IP65

Temperature range -20°C till +80°C

Certificates REACH-(EG1907/2006)
PAK, N-2580

Compatible with

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick
- Divider Set TB

