

HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	35.00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	35.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	38 kWh/1000h


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	580 lm
Farbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	580 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

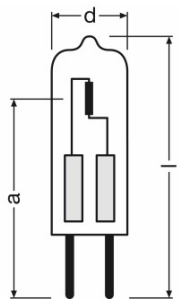

Produktgrafik

Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm

Produktdatenblatt

Außenkolben	T12
-------------	-----

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h
Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

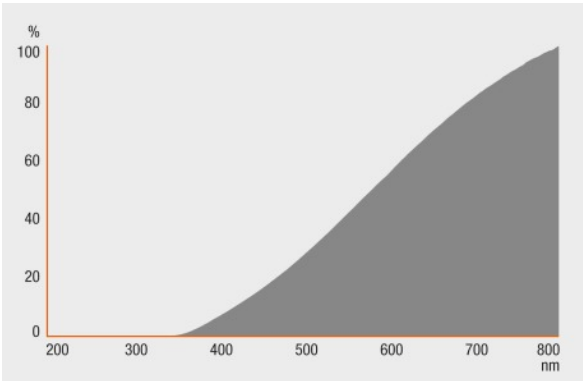

Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	GY6.35
--------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
Bestellnummer	64432 S 35W 12V

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300017426	OSRH64432S	8326538	4739604	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300017426	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Faltschachtel 1	25 mm x 20 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4050300942179	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm ³	208.00 g
4050300612119	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Unverpackt 1	- x - x -		
4050300612126	HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 4000	435 mm x 310 mm x 410 mm	55.29 dm ³	11075.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.