

HALOLUX CERAM ECO 70 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM ECO | Kompakte Halogenlampen für den Gebrauch in schmalen Leuchten



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- 100 % dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W



**HALOGEN
ECO**

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	70.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	70.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	70 kWh/1000h


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	1180 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	1180 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

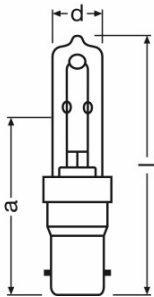

Produktgrafik

Durchmesser	13.0 mm
Gesamtlänge	80.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55.0 mm
Länge	80.0 mm

Produktdatenblatt

Außenkolben	T13
-------------	-----

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

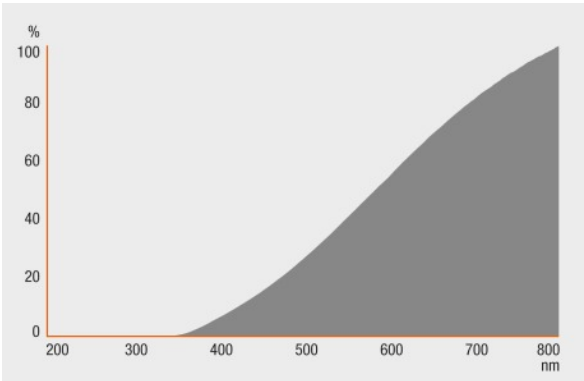

Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	B15d
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
------------------------	---

Produktdatenblatt

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-70-230-B15D-55
Bestellnummer	64494 ECO 70W 2

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4008321393746	OSRH64494ECOB15D	8327352	4739862	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321393746	HALOLUX CERAM ECO 70 W 230 V B15D	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	37.70 g
4008321393753	HALOLUX CERAM ECO 70 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	140 mm x 127 mm x 180 mm	3.20 dm ³	477.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.