

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



704.123.118KN



<https://rs-online.eao.com/component/704.123.1...>

お客様の製品:



704.123.118KN アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト - レスト (a)
重量:	0.098 kg


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 丸形, アルミ地色, アルミニウム, オルタネイト - レスト (a)
ヒント:	標準ロック RONIS 251
最大接点数:	1

マウントカットアウト:

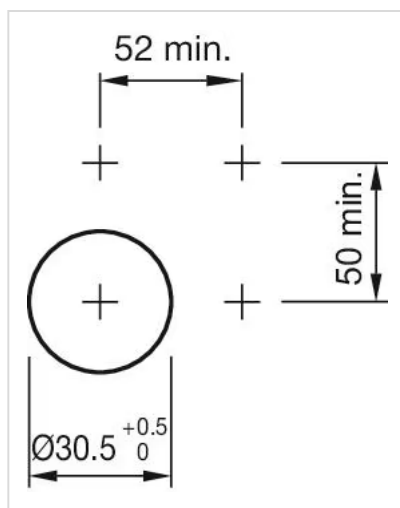

寸法図:

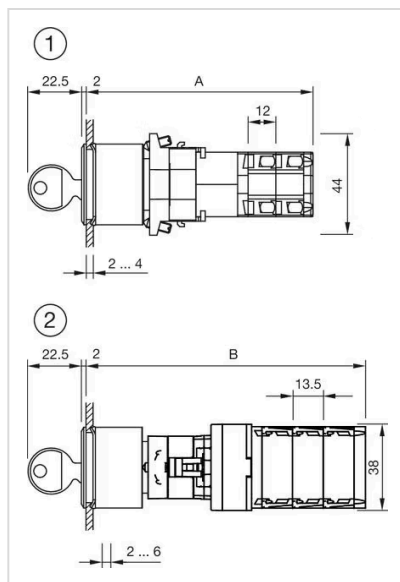

1 = クラウス & ナイマーのスイッチエレメント

A = (アライメント数 × 12) + 66.5 mm

2 = サントン・スイッチングエレメント

B = (アライメント数 × 13.5) + 65.5 mm