


Modello

Descrizione

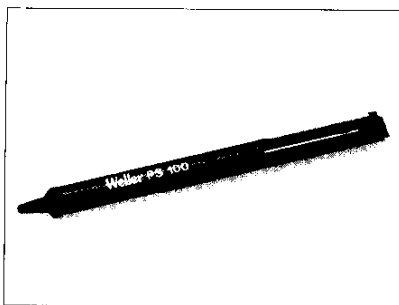

PS 100A

Mini pompa dissaldante manuale

Dati tecnici:


- Vuoto molto efficace
- Minimo ritorno del pistone alla fine dell'aspirazione
- Corpo metallico
- Lunghezza 150 mm
- Antistatico con punta antistatica PS1001A

Composta da:

- Pompa dissaldante manuale

Accessori:

- PS1001 punta in teflon
- PS1001A punta antistatica in teflon

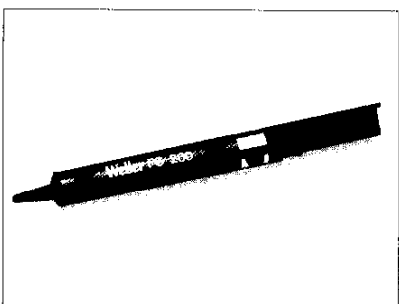

PS 200A

Pompa dissaldante manuale media

Dati tecnici:


- Vuoto molto efficace
- Minimo ritorno del pistone alla fine dell'aspirazione
- Corpo metallico
- Lunghezza 200 mm
- Antistatico con punta antistatica PS2001A

Composta da:

- Pompa dissaldante manuale

Accessori:

- PS2001 punta in teflon
- PS2001A punta antistatica in teflon

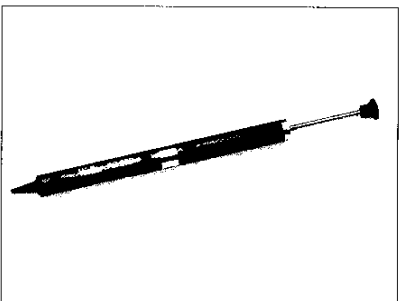

PS 300A

Pompa dissaldante manuale maxi

Dati tecnici:


- Vuoto molto efficace
- Minimo ritorno del pistone alla fine dell'aspirazione
- Corpo metallico
- Lunghezza 300 mm
- Antistatico con punta antistatica PS3001A

Composta da:

- Pompa dissaldante manuale

Accessori:

- PS3001 punta in teflon
- PS3001A punta antistatica in teflon

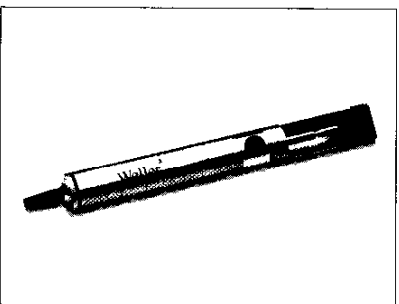

SA 21A

Pompa dissaldante manuale economica

Dati tecnici:

- Corpo metallico
- antistatico
- Lunghezza 200 mm

Composta da:

- Pompa dissaldante manuale

Accessori:

- SA21A1 punta antistatica in teflon (per SA21A)
- SA20A1 punta antistatica in teflon (per S20A corpo in plastica)