

USB-C Unterputz-Lader T65.02 Comfort mit Power Delivery (PD)

Art-Nr.: 6560x0200 | 6560x0201



USB-C Unterputzeinsatz mit Abdeckung (weiß 55x55mm) zur Installation in Standard-Unterputzdosen Ø 65mm mit Geräteschrauben (!), Einbau nach DIN 49073 (optional mit Rahmen in der Farbe weiß)

Kompatibel mit 55er Schalterprogrammen (Rahmeninnenmaß 55x55mm) weiß, ähnlich RAL9010 (z.B. Busch Balance SI von Busch-Jaeger oder Standard 55 von GIRA, uvm.)

18 Watt Netzteil mit Power Delivery (PD) Schnellladefunktion, für schnelles und sicheres Laden von Laptops, Tablets, Smartphones, Smartwatches und weiteren elektronischen Kleingeräten mit USB-C Buchse.

Variable Leistungsanpassung: bis auf 18W

Unterstützt verschiedene Ladeprotokolle wie z.B. QC2.0/QC3.0, FCP, AFC, BC1.2, APPLE

Schraubklemmen zum Anschluss von Drähten in der Haus-Installation bis max. 2,5mm² (2xL/2xN - zum einfachen Weiterschleifen in Mehrfachrahmen)

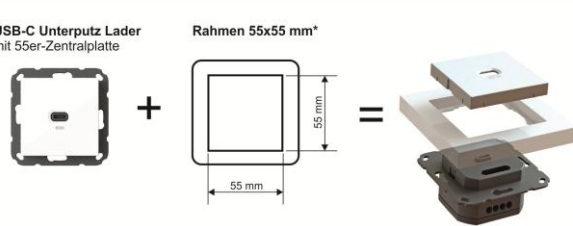
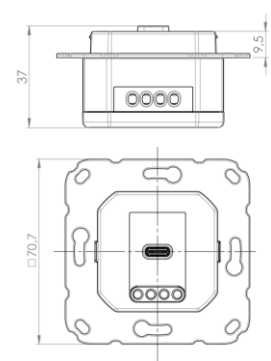

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



USB-C Unterputz-Lader T65.02 Comfort mit Power Delivery (PD)

Technische Daten

<p>Leistung: max. 18 W 1x USB-C Ausgang</p>	<p>110 - 230V / 50-60 Hz Eingangsspannung</p>	<p>5 - 12V Ausgangsspannung</p>																																																							
<p>USB-C Unterputz Lader mit 55er-Zentralplatte</p>  <p>Rahmen 55x55 mm*</p> <p>* Verwendbare Rahmen 55x55 mm</p> <table border="0"> <tr> <td>GIRA</td> <td>reinweiß</td> <td>Standard 55, E2, E22, Event, Esprit</td> </tr> <tr> <td>BUSCH JAEGER</td> <td>alpinweiß</td> <td>Busch balance S1</td> </tr> <tr> <td>JUNG</td> <td>alpinweiß</td> <td>A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW</td> </tr> <tr> <td>BERKER</td> <td>polarweiß</td> <td>S1, B3, B7</td> </tr> <tr> <td>MERTEN</td> <td>polarweiß</td> <td>1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure</td> </tr> </table> <p>Alle aufgeführten Weißtöne sind ähnlich RAL9010</p> <p><small>Abk. ähnlich</small></p>	GIRA	reinweiß	Standard 55, E2, E22, Event, Esprit	BUSCH JAEGER	alpinweiß	Busch balance S1	JUNG	alpinweiß	A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW	BERKER	polarweiß	S1, B3, B7	MERTEN	polarweiß	1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Professional</th> <th>Kombi</th> <th>Comfort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● = Schnellladefunktion ● = Langsames Laden ✘ = Kein gleichzeitiges Laden & Benutzen möglich </td> <td> <table border="1"> <tr><th>USB-C (65W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/3,25A 65W</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><th>USB-C (45W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/2,25A 45W</td></tr> <tr><th>USB-A (15W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><th>USB-C (18W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>5W Wearables</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>15W (max. 25W) Smartphones</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>18W (max. 30W) Tablets</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>65W (max. 100W) Laptops</td> <td>✓</td> <td>●</td> <td>✘</td> </tr> </tbody> </table>		Professional	Kombi	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> ● = Schnellladefunktion ● = Langsames Laden ✘ = Kein gleichzeitiges Laden & Benutzen möglich 	<table border="1"> <tr><th>USB-C (65W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/3,25A 65W</td></tr> </table>	USB-C (65W max.)	5V/3A 15W	9V/2A 18W	12V/3A 36W	15V/3A 45W	20V/3,25A 65W	<table border="1"> <tr><th>USB-C (45W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/2,25A 45W</td></tr> <tr><th>USB-A (15W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> </table>	USB-C (45W max.)	5V/3A 15W	9V/2A 18W	12V/3A 36W	15V/3A 45W	20V/2,25A 45W	USB-A (15W max.)	5V/3A 15W	<table border="1"> <tr><th>USB-C (18W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> </table>	USB-C (18W max.)	5V/3A 15W	9V/2A 18W	5W Wearables	✓	✓	✓	15W (max. 25W) Smartphones	✓	✓	✓	18W (max. 30W) Tablets	✓	✓	✓	65W (max. 100W) Laptops	✓	●	✘
GIRA	reinweiß	Standard 55, E2, E22, Event, Esprit																																																							
BUSCH JAEGER	alpinweiß	Busch balance S1																																																							
JUNG	alpinweiß	A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW																																																							
BERKER	polarweiß	S1, B3, B7																																																							
MERTEN	polarweiß	1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure																																																							
	Professional	Kombi	Comfort																																																						
<ul style="list-style-type: none"> ● = Schnellladefunktion ● = Langsames Laden ✘ = Kein gleichzeitiges Laden & Benutzen möglich 	<table border="1"> <tr><th>USB-C (65W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/3,25A 65W</td></tr> </table>	USB-C (65W max.)	5V/3A 15W	9V/2A 18W	12V/3A 36W	15V/3A 45W	20V/3,25A 65W	<table border="1"> <tr><th>USB-C (45W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/2,25A 45W</td></tr> <tr><th>USB-A (15W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> </table>	USB-C (45W max.)	5V/3A 15W	9V/2A 18W	12V/3A 36W	15V/3A 45W	20V/2,25A 45W	USB-A (15W max.)	5V/3A 15W	<table border="1"> <tr><th>USB-C (18W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>9V/2A 18W</td></tr> </table>	USB-C (18W max.)	5V/3A 15W	9V/2A 18W																																					
USB-C (65W max.)																																																									
5V/3A 15W																																																									
9V/2A 18W																																																									
12V/3A 36W																																																									
15V/3A 45W																																																									
20V/3,25A 65W																																																									
USB-C (45W max.)																																																									
5V/3A 15W																																																									
9V/2A 18W																																																									
12V/3A 36W																																																									
15V/3A 45W																																																									
20V/2,25A 45W																																																									
USB-A (15W max.)																																																									
5V/3A 15W																																																									
USB-C (18W max.)																																																									
5V/3A 15W																																																									
9V/2A 18W																																																									
5W Wearables	✓	✓	✓																																																						
15W (max. 25W) Smartphones	✓	✓	✓																																																						
18W (max. 30W) Tablets	✓	✓	✓																																																						
65W (max. 100W) Laptops	✓	●	✘																																																						
<p>Unterstützte Protokolle:</p> <p>QC2.0/QC3.0, FCP 5V/9V/12V, AFC 9V, BC1.2 5V/1,5A, APPLE 5V/2.4A PD</p>																																																									
<p>Anschluss: Schraubklemmen bis 2,5 mm² (starr)</p> <p>Leistungsaufnahme/Stand-by: < 0,08W</p> <p>Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch</p> <p>Um die maximale Ladeleistung zu gewährleisten, ist auf die Verwendung von original / PD Ladekabel zu achten.</p>																																																									
<p>Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts gründlich die Gebrauchsanweisung (klick hier)!</p>																																																									
<table border="0"> <tr> <td>Art.-Nr. 6560x0200</td> <td>EAN 4012096011521</td> <td>VPE 10</td> <td>Gewicht: netto 100g</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 6560x0201</td> <td>EAN 4012096026167</td> <td>VPE 10</td> <td>Gewicht: netto 120g</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 6560x0200	EAN 4012096011521	VPE 10	Gewicht: netto 100g	Art.-Nr. 6560x0201	EAN 4012096026167	VPE 10	Gewicht: netto 120g	<p>ohne Rahmen 71 x 71 x 37 mm Abmessung (L x B x H)</p> <p>mit Rahmen 82 x 82 x 37 mm Abmessung (L x B x H)</p>																																																
Art.-Nr. 6560x0200	EAN 4012096011521	VPE 10	Gewicht: netto 100g																																																						
Art.-Nr. 6560x0201	EAN 4012096026167	VPE 10	Gewicht: netto 120g																																																						