

製品情報

放熱用両面テープ HF-S43

固定と熱伝導の一石二鳥


- 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
- 対象物を選びません。
- 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。

ご注意

- 絶縁性ではありません。

仕様

フィラー	酸化アルミニウム
熱抵抗	3.4°C cm ² /W
キャリアー	アルミニウム
剥がれ強度	125psi (0.862MPa)
色	白
難燃性	UL94V-O
熱伝導率	0.5W/m·k
寸法	43×43×0.15mm(3枚入り)
接着剤	強粘着性アクリル接着剤

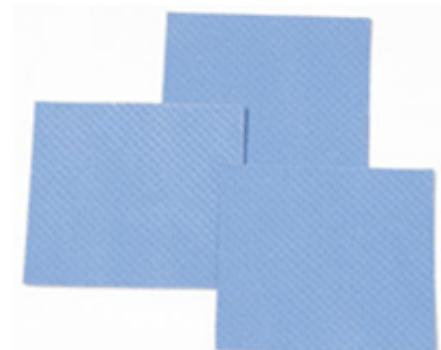

この製品は、RoHS対応製品です。
「RoHS対応」は電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEU指令(2002/95/EC)及びその修正指令(2005/717/EC)に基づいて判断しています。