


# ASB-E/ASB-CE (メッキなし)

●黄銅スペーサー (六角) ●Brass spacer (Hexagonal) ●黄銅隔離柱 (六角)


仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理 / **ASB-E** ニッケルメッキ (Ni)
- ASB-CE** 脱脂
- ・RoHS対応製品

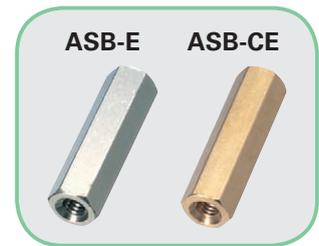

- スペーサーの選定
- A 黄銅スペーサー
- B ジュラコンスペーサー
- C ステンレススペーサー
- D スチールスペーサー
- E PPSスペーサー
- F PBTスペーサー
- G エコスペーサー
- H アルミスペーサー
- I ベークスペーサー
- J ナイロンスペーサー
- K ピークスペーサー
- L レニースペーサー
- M LED取付スペーサー
- N D-Sub取付スペーサー
- O PTFEスペーサー
- P セラミック/ガラススペーサー
- Q チタンスペーサー
- R ピンヘッダー
- S 基板用マウントパーツ
- T インサートナット
- U メカニカルパーツ
- V 樹脂ワッシャー
- W 樹脂ブッシュ
- X 樹脂ねじ、ボルト、ナット
- Y 金属ねじ、ボルトナット、ワッシャー
- 材料資料


| ASB-300E (M=3 ピッチ0.5) |  |  |  | L    | 品番         | ℓ <sub>1</sub> | L    | 品番         | ℓ <sub>1</sub> | L   | 品番        | ℓ <sub>1</sub> |
|-----------------------|--|--|--|------|------------|----------------|------|------------|----------------|-----|-----------|----------------|
|                       |  |  |  | 3    | ASB-303E   | 全ネジ            | 17   | ASB-317E   | 全ネジ            | 42  | ASB-342E  | 6              |
|                       |  |  |  | 3.5  | ASB-303.5E | //             | 17.5 | ASB-317.5E | //             | 43  | ASB-343E  | 6              |
|                       |  |  |  | 4    | ASB-304E   | //             | 18   | ASB-318E   | //             | 44  | ASB-344E  | 6              |
|                       |  |  |  | 4.5  | ASB-304.5E | //             | 18.5 | ASB-318.5E | //             | 45  | ASB-345E  | 6              |
|                       |  |  |  | 5    | ASB-305E   | //             | 19   | ASB-319E   | //             | 46  | ASB-346E  | 6              |
|                       |  |  |  | 5.5  | ASB-305.5E | //             | 19.5 | ASB-319.5E | //             | 47  | ASB-347E  | 6              |
|                       |  |  |  | 6    | ASB-306E   | //             | 20   | ASB-320E   | 全ネジ            | 48  | ASB-348E  | 6              |
|                       |  |  |  | 6.5  | ASB-306.5E | //             | 21   | ASB-321E   | 6              | 49  | ASB-349E  | 6              |
|                       |  |  |  | 7    | ASB-307E   | //             | 22   | ASB-322E   | 6              | 50  | ASB-350E  | 6              |
|                       |  |  |  | 7.5  | ASB-307.5E | //             | 23   | ASB-323E   | 6              | 51  | ASB-351E  | 6              |
|                       |  |  |  | 8    | ASB-308E   | //             | 24   | ASB-324E   | 6              | 52  | ASB-352E  | 6              |
|                       |  |  |  | 8.5  | ASB-308.5E | //             | 25   | ASB-325E   | 6              | 53  | ASB-353E  | 6              |
|                       |  |  |  | 9    | ASB-309E   | //             | 26   | ASB-326E   | 6              | 54  | ASB-354E  | 6              |
|                       |  |  |  | 9.5  | ASB-309.5E | //             | 27   | ASB-327E   | 6              | 55  | ASB-355E  | 6              |
|                       |  |  |  | 10   | ASB-310E   | //             | 28   | ASB-328E   | 6              | 56  | ASB-356E  | 6              |
|                       |  |  |  | 10.5 | ASB-310.5E | //             | 29   | ASB-329E   | 6              | 57  | ASB-357E  | 6              |
|                       |  |  |  | 11   | ASB-311E   | //             | 30   | ASB-330E   | 6              | 58  | ASB-358E  | 6              |
|                       |  |  |  | 11.5 | ASB-311.5E | //             | 31   | ASB-331E   | 6              | 59  | ASB-359E  | 6              |
|                       |  |  |  | 12   | ASB-312E   | //             | 32   | ASB-332E   | 6              | 60  | ASB-360E  | 6              |
|                       |  |  |  | 12.5 | ASB-312.5E | //             | 33   | ASB-333E   | 6              | 65  | ASB-365E  | 6              |
|                       |  |  |  | 13   | ASB-313E   | //             | 34   | ASB-334E   | 6              | 70  | ASB-370E  | 6              |
|                       |  |  |  | 13.5 | ASB-313.5E | //             | 35   | ASB-335E   | 6              | 75  | ASB-375E  | 6              |
|                       |  |  |  | 14   | ASB-314E   | //             | 36   | ASB-336E   | 6              | 80  | ASB-380E  | 6              |
|                       |  |  |  | 14.5 | ASB-314.5E | //             | 37   | ASB-337E   | 6              | 85  | ASB-385E  | 6              |
|                       |  |  |  | 15   | ASB-315E   | //             | 38   | ASB-338E   | 6              | 90  | ASB-390E  | 6              |
|                       |  |  |  | 15.5 | ASB-315.5E | //             | 39   | ASB-339E   | 6              | 95  | ASB-395E  | 6              |
|                       |  |  |  | 16   | ASB-316E   | //             | 40   | ASB-340E   | 6              | 100 | ASB-3100E | 6              |
|                       |  |  |  | 16.5 | ASB-316.5E | 全ネジ            | 41   | ASB-341E   | 6              |     |           |                |

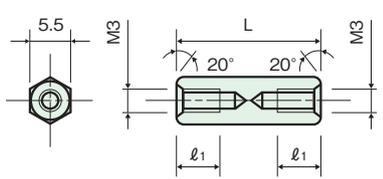

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2

ご注文個数 50個〜

| ASB-300CE (M=3 ピッチ0.5) |  |  |  | L    | 品番          | ℓ <sub>1</sub> | L  | 品番        | ℓ <sub>1</sub> | L   | 品番         | ℓ <sub>1</sub> |
|------------------------|--|--|--|------|-------------|----------------|----|-----------|----------------|-----|------------|----------------|
|                        |  |  |  | 3    | ASB-303CE   | 全ネジ            | 19 | ASB-319CE | 全ネジ            | 45  | ASB-345CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 3.5  | ASB-303.5CE | //             | 20 | ASB-320CE | 全ネジ            | 46  | ASB-346CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 4    | ASB-304CE   | //             | 21 | ASB-321CE | 6              | 47  | ASB-347CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 4.5  | ASB-304.5CE | //             | 22 | ASB-322CE | 6              | 48  | ASB-348CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 5    | ASB-305CE   | //             | 23 | ASB-323CE | 6              | 49  | ASB-349CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 5.5  | ASB-305.5CE | //             | 24 | ASB-324CE | 6              | 50  | ASB-350CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 6    | ASB-306CE   | //             | 25 | ASB-325CE | 6              | 51  | ASB-351CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 6.5  | ASB-306.5CE | //             | 26 | ASB-326CE | 6              | 52  | ASB-352CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 7    | ASB-307CE   | //             | 27 | ASB-327CE | 6              | 53  | ASB-353CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 7.5  | ASB-307.5CE | //             | 28 | ASB-328CE | 6              | 54  | ASB-354CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 8    | ASB-308CE   | //             | 29 | ASB-329CE | 6              | 55  | ASB-355CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 8.5  | ASB-308.5CE | //             | 30 | ASB-330CE | 6              | 56  | ASB-356CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 9    | ASB-309CE   | //             | 31 | ASB-331CE | 6              | 57  | ASB-357CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 9.5  | ASB-309.5CE | //             | 32 | ASB-332CE | 6              | 58  | ASB-358CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 10   | ASB-310CE   | //             | 33 | ASB-333CE | 6              | 59  | ASB-359CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 11   | ASB-311CE   | //             | 34 | ASB-334CE | 6              | 60  | ASB-360CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 12   | ASB-312CE   | //             | 35 | ASB-335CE | 6              | 65  | ASB-365CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 12.5 | ASB-312.5CE | //             | 36 | ASB-336CE | 6              | 70  | ASB-370CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 13   | ASB-313CE   | //             | 37 | ASB-337CE | 6              | 75  | ASB-375CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 14   | ASB-314CE   | //             | 38 | ASB-338CE | 6              | 80  | ASB-380CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 15   | ASB-315CE   | //             | 39 | ASB-339CE | 6              | 85  | ASB-385CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 16   | ASB-316CE   | //             | 40 | ASB-340CE | 6              | 90  | ASB-390CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 16.5 | ASB-316.5CE | //             | 41 | ASB-341CE | 6              | 95  | ASB-395CE  | 6              |
|                        |  |  |  | 17   | ASB-317CE   | //             | 42 | ASB-342CE | 6              | 100 | ASB-3100CE | 6              |
|                        |  |  |  | 17.5 | ASB-317.5CE | //             | 43 | ASB-343CE | 6              |     |            |                |
|                        |  |  |  | 18   | ASB-318CE   | 全ネジ            | 44 | ASB-344CE | 6              |     |            |                |

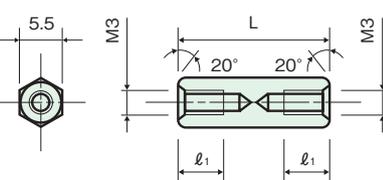

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2

ご注文個数 50個〜