

## Lackierpistole für Anstricharbeiten



### Technische Daten


**Werkstoff** : Körper : Aluminium  
Nadel : Edelstahl

**Anwendungen** : Automobil und Industrie

**Weglassen** : 3 Regelarten  
(Strahlbreite, Farbflussmenge und Luftdurchsatz)

**AG BSPP** : G 1/4

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium  
0,6-Liter-Behälter aus Polyamid  
Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl  
Einsatzdruck: 3,5 bis 5 bar  
Luftdurchflussmenge: 250 bis 320 l/min  
Gewicht: 600 g  
Anschluss: G 1/4 AG  
Anschluss an Behälter: M16 x 1,5 P

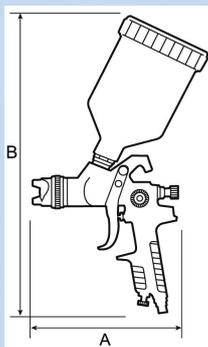

A (mm)	B (mm)	Ø Düse (mm)	Art. Nr
160	325	1,4	<b>CAR G04</b>
160	325	1,7	<b>CAR G041</b>
160	325	2	<b>CAR G042</b>