


Actuador

61-4970.10

Distribuido por
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/61-4970.1...>

Su producto:

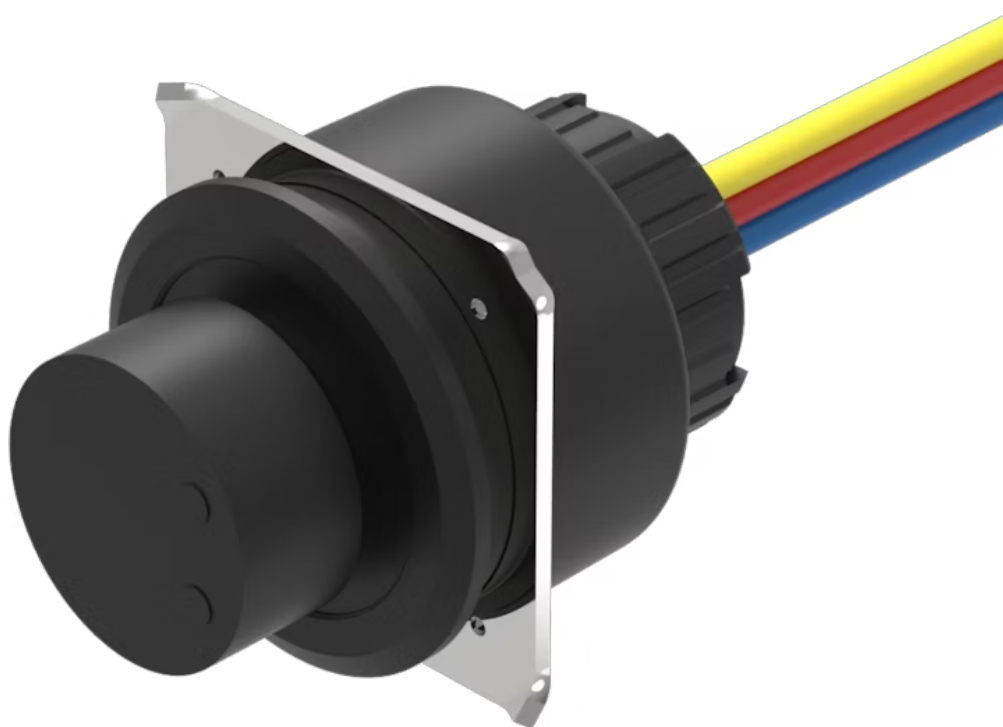

61-4970.10 Actuador

FRONTAL

Dimensiones frontales:	Ø 25 mm
Forma frontal:	redondo
Color del marco frontal:	Negro
Material del marco frontal:	Plástico

MONTAJE

Orificio de montaje:	Ø 22.3 mm
Tipo de montaje:	Montaje en panel

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Energía (W):	1
Resistencia:	10 kΩ

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal:	Cables planos
Par de apriete:	máx. 0.5 Nm
Peso:	0.019 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Protección frontal:	IP65
Temperatura de funcionamiento:	- 25 °C ... + 55 °C

CERTIFICADO

REACH: Conforme a REACH

RoHS: Conforme a RoHS


OTROS

Descripción breve: Actuador, Ø 22.3 mm, Ø 25 mm, redondo, Negro, Plástico, Cables planos, IP65

Material de la carcasa: Plástico


Características: Longitud del cable 300 mm

Esquema de conexión:

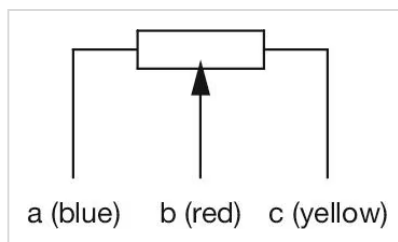


A = Azul
B = rojo
C = amarillo

Disposición de los componentes:

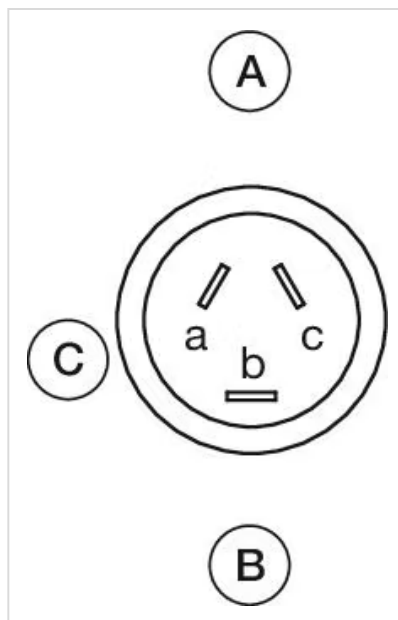

A = Terminales (Trasero)
B = Colores de los cables planos
C = a = azul, b = rojo, c = amarillo

Orificios de montaje:

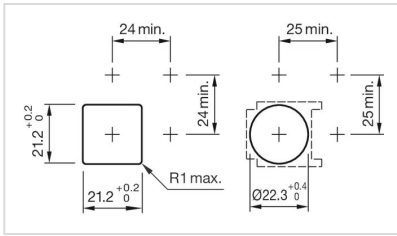

Dimensiones:

