


特点

- nitto 背胶、无损性能
- 柔性硅树脂、带蚀刻箔加热元件
- 适合形状不规则的物体
- 工作温度 +200°C（最高）
- 所有装置均随附说明手册

RS Pro 加热垫、7.5 w、50 x 150mm、12 v 直流

RS 号: 245-556

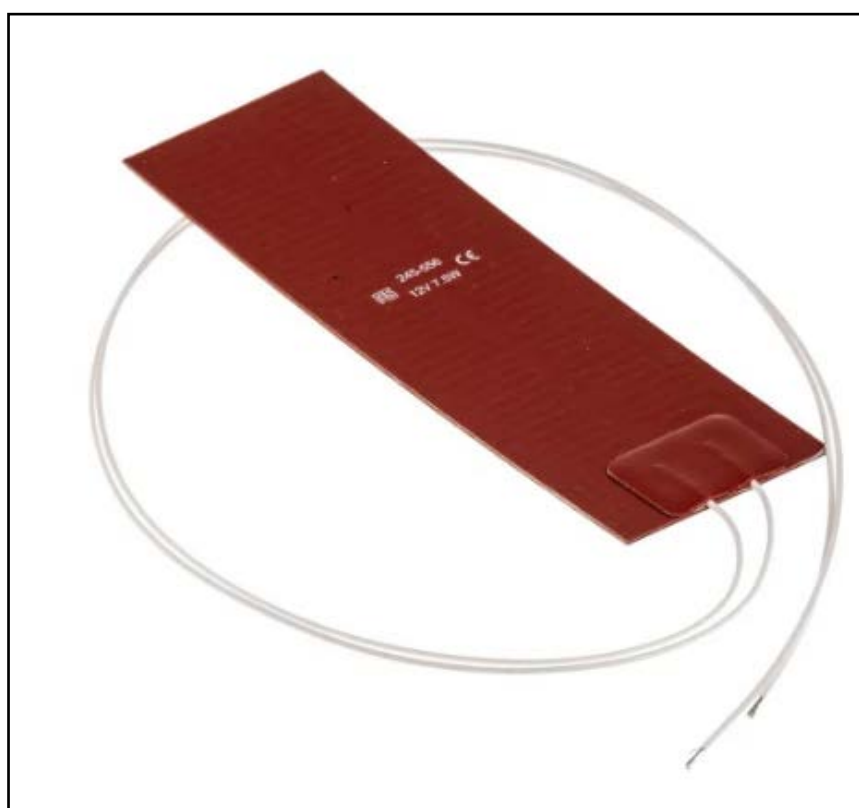

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

加热垫设计用于难以使用标准加热方法的区域。所有地垫均为自黏式、并将蚀刻箔元件嵌入到玻璃布支撑的橡胶化合物中。这些特点为您提供了一种高度坚固但灵活的产品。该系列包括标准矩形或圆形垫、可在各种额定功率下以各种电压供电。

240 v 交流型垫的中心有一个圆形孔、可接受双金属恒温器、如库存号 339-291.

一般规格

垫形状	矩形
应用	加热器生产；汽车工业；玻璃强化塑料维修；加热中 / 低温桶、油缸、平板、水盆或食品加工机械

电气规格

额定功率	7.5W
电源电压	12V 直流

机械规格

矩形垫尺寸	50mm x 150mm
-------	--------------

操作环境规格

Peak	+300°C
------	--------

认证

合规性 / 认证

ce / 2011/65/eu 和 2015/863

