 



圧カトランスミッタ SPTW-P16R-G14-VD-M12

部品番号: 8000114

FESTO

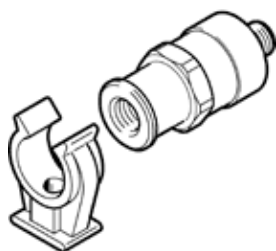

データシート

特長	値
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む RoHS対応
測定装置	相対圧力
測定方法	極薄金属膜
圧力測定範囲 初期値	0 bar
圧力測定範囲 最終値	16 bar
過負荷範囲	32 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [-::-]準拠の圧縮エア ガス状媒体 流体媒体
流体温度	0 ... 80 °C
周囲温度	0 ... 80 °C
精度 : FS	1 %FS
繰り返し精度 ± %FS	0.1 %FS
アナログ出力	0,1 - 10 V
リニアリティエラー ± %FS	0.5 %FS
短絡保護	あり
使用電圧範囲 (DC)	14 ... 30 V
誤極性保護	作動電圧
配線方式	プラグ 丸形 EN 60947-5-2 M12x1 4ピン
Material connector housing	PA
取付方法	オプション 雌ネジ アクセサリ
取付方向	任意
接続ポート径	G1/4
質量	80 g
Material housing	PA VMQ (シリコン) ステンレス
流体接触部の材質	ステンレス
保護仕様	IP67
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大