


CARACTERISTIQUES

- Verrouillage à cliquet non desserrable
- Convient à une multitude d'utilisations, y compris le regroupement des composants ou des câbles
- Fabriqué en nylon 66
- Température d'utilisation : -40 à +85 °C.
- Gamme de couleurs pour permettre le codage couleur du câble pour faciliter l'identification

Serre-câble en nylon assortis de RS PRO, 100 mm, 203 mm, 280 mm x 2,5 mm, 4,6 mm, 4,8 mm

RS code commande : 233-130

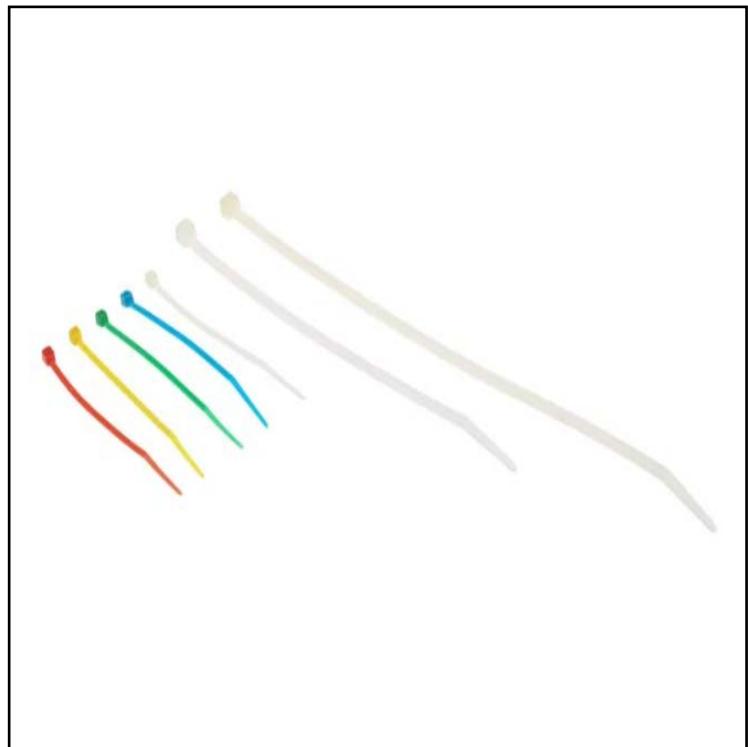

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les serre-câbles de couleur RS PRO sont un type de fixation utilisé pour maintenir des éléments ensemble, principalement des câbles ou des fils électriques. Ces serre-câbles sont fabriqués en nylon 66 (également connu sous le nom de nylon 6.6) et sont une fixation autobloquante en une seule pièce fonctionnant comme des sangles pour maintenir l'organisation des câbles. Chaque lot contient des serre-câbles non desserrables comprenant des éléments colorés pour faciliter le codage couleur des câbles ou des composants. Idéal pour la gestion des câbles et des fils.

Caractéristiques

Type	Non desserrable
Couleur	Assortiment
Matériau	Nylon66
Application	Regroupement de fils ensemble, Différentes industries pour diverses utilisations : industrie automobile, transport, industrie aérospatiale
Température d'utilisation minimale	-40°C
Température d'utilisation maximale	85 °C
Comportement au feu	Ignifuges
Quantité	850

Spécifications mécaniques

Longueur	100mm,203mm, 280mm
Largeur	2.5mm,4.6mm,4.8mm
Résistance à la traction	18lb,50lb

