


Datenblatt:

Steckdosenleiste COMPACT 6xT13 1.5m ws

Steckdosenleiste COMPACT 6xT13 längs, Kabel Td H05VV-F 3G1mm², Kabellänge 1.5m, Stecker T12, Reset-Knopf (rückstellbarer Überstromschutz), weiss



Artikelnummer 200130216 C
 EAN 7611007147570
 Einheits Nr. 986160103
 Einheit STK
 Verpackungseinheit 5
 Verpackungsmasse 5.0 x 20.0 x 4.0 (B x H x T) cm
 Bruttogewicht 0.355 Kg
 Ursprungsland CN
 Zolltarifnr. 85366990

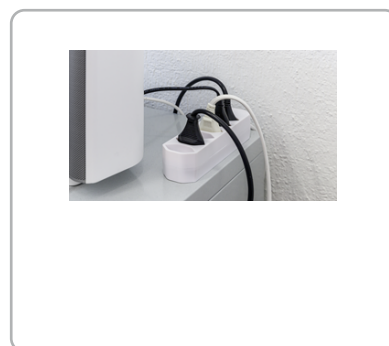

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Compact
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20

Merkmal	Bezeichnung
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Produkthöhe	200 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.350 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie