

## D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 1 m

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 029773
GTIN	4046356029773
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	167,010 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,810 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

Polzahl	25
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 50
Kabelabgang	gerade
Schutzart	IP20

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

#### Materialangaben

Material Gehäuse	PVC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet

# D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291

## Technische Daten

### Materialangaben

Außenmantel, Material	PVC
-----------------------	-----

### Elektrische Kennwerte


Polzahl	25
Bemessungsstrom	1 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung (III/3)	125 V

### Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen

Maßzeichnung

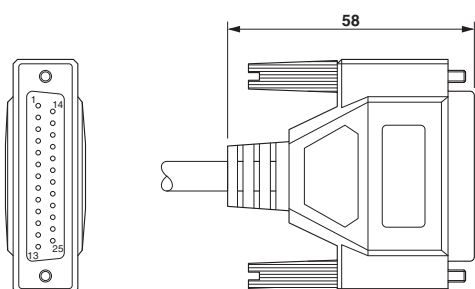


Maßzeichnung

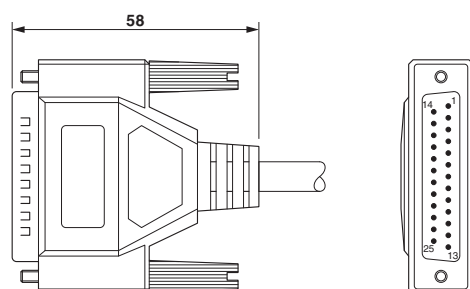

Schaltplan




Schemazeichnung

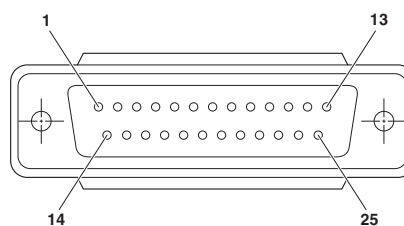

# D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291

Schemazeichnung

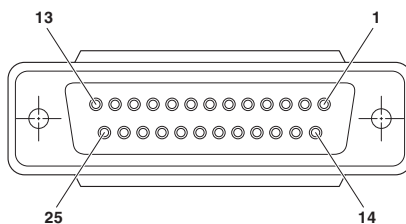

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060390
eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27060300
eCl@ss 7.0	27060390
eCl@ss 8.0	27060390
eCl@ss 9.0	27060390

### ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001408
ETIM 7.0	EC000748

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121604

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC / EAC


Ex Approbationen

## D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291

### Approbationen

---

#### Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

EAC		B.00767
-----	---	---------

---