


Mod. 5822 B

MALETA A PRUEBA DE AGUA REALIZADA COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO



Metric mm-Kg-C°

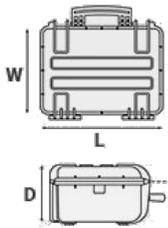

DIMENSIONES INTERNAS

L Largo	580 mm
W Ancho	440 mm
D Profundidad	220 mm
Tapa	60 mm
Fondo	160 mm


DIMENSIONES EXTERNAS

L Largo	650 mm
W Ancho	510 mm
D Profundidad	245 mm

OTROS DATOS

Peso vacía	7.16 Kg
Peso con espuma	8.39 Kg
Peso con espuma customizada	0 Kg
Volumen	56.10 lt
Flotabilidad	36.70 Kg/max
Temperatura de funcionamiento	°C min -33 / max +90

Imperial in-lbs-F°

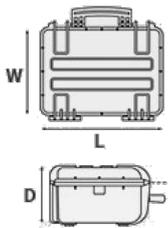

DIMENSIONES INTERNAS

L Largo	22 13/16 in
W Ancho	17 5/16 in
D Profundidad	8 11/16 in
Tapa	2 3/8 in
Fondo	6 5/16 in

DIMENSIONES EXTERNAS

L Largo	25 9/16 in
W Ancho	20 1/16 in
D Profundidad	9 5/8 in

OTROS DATOS

Peso vacía	15.78 lbs
Peso con espuma	18.49 lbs
Peso con espuma customizada	0 lbs
Volumen	14.79 gal
Flotabilidad	80.90 lbs/max
Temperatura de funcionamiento	°F min -27.4 / max +194