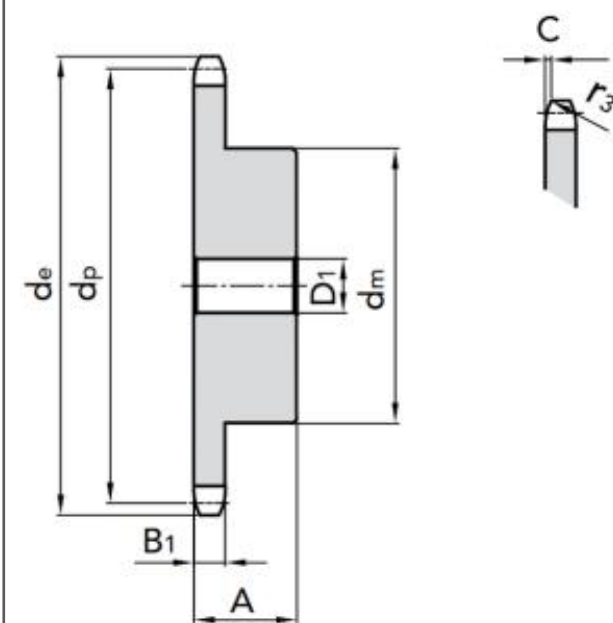


10125019

1in x 17.02 mm - Pignoni catena ISO

Disegno Tecnico 2D

Vista 3D Dinamica
Specifiche Tecniche

Numero di denti (T)	19
de (DE) mm	165.44
dp (DP) mm	154.32
Numero di parte (CODE)	10125019
dm (DM) mm	100
D1 (D1) mm	20
A (A) mm	45
Raggio del dente r3 (R3) mm	26
Larghezza del raggio C (C) mm	2.5
Larghezza dente pignoni B1 (B1) mm	16.2
Peso (WEIGHT) kg	3.78
Material (MAT)	ACCIAIO C45