


 


Rückschlagfreie Hämmer



Diese rückschlagfreien Hämmer besitzen einen beschichteten Druckguss-Kopf und einen Griff aus Aluminiumlegierung mit stoßdämpfendem Gummigriff.

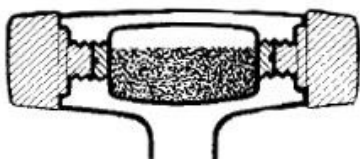

Standardausführung	Gewicht: ca.	Schlagflächendurchmesser		Nennlänge	Ersatzschlagflächen	
					Best.-Nr.	
Best.-Nr.	g	Zoll	mm	mm	Hart, weiß (Standard)	Braun, zäh
732-577	700	1 1/2	38	305	732-599	732-606
600-795	900	1 3/4	44	305	600-802	600-818
732-583	1150	2	50	330	732-628	732-634
382-2083	1850	2 1/2	63	370		

Ersatzschlagflächen



WEISS

Hartes Nylon – Shore-Härte D 61–65. Die beste Allzweck-Schlagfläche. Für leichte und schwere Montagearbeiten.

BRAUN

Zähes Polyurethan – Shore-Härte D 58–62. Zäh und abriebfeste Ausführung. Ideal für das Schlagen auf scharfe Oberflächen einschließlich Schneidformen, Bandstahlschnitt-Baugruppen.

Ø	WEISS Hartes Nylon	BRAUN Zäh	Ø
			
mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Zoll
38	732-599	732-606	1 1/2
44	600-802	600-818	1 3/4
50	732-628	732-634	2