


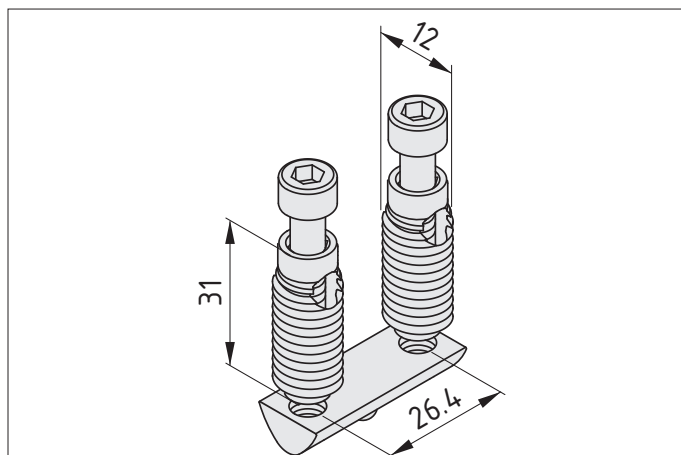

Der item Automatik-Verbindungssatz 8 40 verbindet zwei Profile 8 rechtwinklig mit hoher Belastbarkeit gegen Verschiebung, Torsion und Biegung. Der Nutenstein mit zwei Gewinden erleichtert das Befestigen der beiden Automatikverbinder im Rastermaß 40 mm. Eine Verdreh-sicherung ist möglich.

Die Automatikverbinder werden jeweils in eine Profilnut eingeschraubt und benötigen keine Profilbearbeitung. Das Profil kann nachträglich in Konstruktionen eingesetzt und jederzeit verschoben werden.



Lieferumfang

2 Automatikverbinder 8, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x40, St, verzinkt
Nutenstein 8 St 2xM6-36, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.672.84](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.672.84
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	60,4 g
Moment	14 Nm

Zubehör	
0.0.388.66	Automatik-Verbindungssatz 8 Abdeckblende, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.616.31	Automatik-Verbindungssatz 8 Abdeckblende, grau ähnlich RAL 7042
0.0.723.10	Nutenstein F 8 St 2xM6-36, verzinkt
0.0.406.38	Schraubendreher mit Quergriff SW6
0.0.026.89	Winkel-Schraubendreher SW5
0.0.026.54	Kugelpf-Schraubendreher SW5