

製品情報

インクジェットフィルム PF-3R-A4

インクジェットプリンタで高密度パターンフィルムができる

このフィルムはPETフィルム表面に特殊コーティングを施しており、パソコンCADで設計したパターンを、お手持ちのインクジェットプリンタでこのフィルムに印刷するだけで写真のフィルムのような高密度なアートワークフィルムが簡単に制作できます。

用途

- 感光基板用のパターンフィルム作成に。
- シルク印刷用版下作成に。
- 承認フィルム用にも最適です。



仕様

用紙サイズ A4(210×297mm)

厚さ 130μm以下

使用保管条件 10~35°C、10~60%RH

添付品 テストピース(A5サイズ)

サイズ 型名 入数

A4 PF-3R-A4 3枚

対応プリンタ及びドライバの設定

| メーカー | 機種名 | 使用インク種類 | 用紙設定 | 印刷設定 | 印刷結果 |
|-------|---------|---|---------------|------------------------------|------|
| EPSON | PM-870C | ブラック 染料系(IC1BK05) | 専用光沢フィルム | モード設定:超高精細 カラー:黒 | 最適 ○ |
| EPSON | PM-G850 | ブラック 染料系(ICBK50) | 写真用紙クリスピア | 印刷品質:詳細設定レベル5 カラー:グレースケール | 最適 ○ |
| EPSON | PX-G930 | マットブラック 領料系(ICMB33) フォトブラック 領料系(ICBK33) | 写真用紙クリスピア | モード設定:超高精細 カラー:黒 | 適 △ |
| EPSON | EP-302 | ブラック 染料系(ICBK50) | 写真用紙クリスピア | 印刷品質:詳細設定レベル5 カラー:グレースケール | 最適 ○ |
| CANON | iP4700 | ブラック 染料系(BCI-321BK) ブラック 領料系(BCI320PGBK) | 光沢プロ プラチナグレード | 印刷品質:きれい モノクロ印刷 | 適 △ |

※上記は参考例であり、結果を保証するものではありません。

ご注意


- インクジェットプリンタ専用です。コピー機やレーザープリンタでは使用できません。
- プリンタのメーカー・機種、解像度、インクの成分、印刷方式などによって印刷品質や露光時間などが大きく変わります。ご使用前にテストを行いお手持ちのソフトウェアやプリンタなどに最適な条件をお選びください。
- 一部機種ではご使用できない場合がございます。上記以外のプリンタでは充分にテストされた上でご使用願います。

お使いのプリンタが「インクジェットフィルム」を認識しない場合は…

□お使いのプリンタが「インクジェットフィルム」を認識できない場合は、図の位置にシールをお貼り下さい。(右図をクリックすると詳しい説明pdfが開きます)
市販品の白色のラベルシールや三菱鉛筆(株)製の修正カバーテープなどで対応出来ます。但し、全てのプリンタメーカー・機種を保証するものではありません。

□プリンタのメーカー・機種により「シール貼付位置(1)」のみで認識できるようになる場合と、「シール貼付位置(2)」も必要な場合があります。

□紙詰まり防止のため貼付するシールとインクジェットフィルム(厚さ0.13mm)との総厚が、お使いになるプリンタで推奨されている用紙の厚みの範囲内になるようにして下さい。

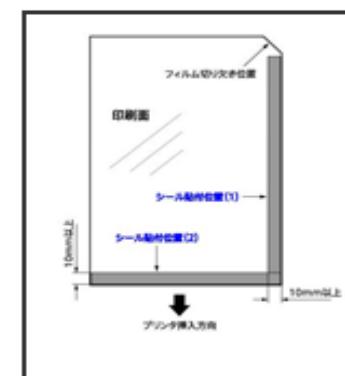

この製品は、RoHS対応製品です。

「RoHS対応」は電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEU指令(2002/95/EC)及びその修正指令(2005/717/EC)に基づいて判断しています。