 


AC20A-B to AC60A-B, Nouveau modèle modulaire, filtre régulateur + lubrificateur AC20A-F02CE-B

Fiche technique

General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AC-D. Mise-à-jour détaillée ici.
- Filtre-régulateur + Lubrificateur.
- Taille du corps: 20, 30, 40, 50, 60.
- Raccordement: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
- Pression d'utilisation maxi: 1.0 MPa.
- Élément modulaire.



 





Combinaison, filtre, régulateur et lubrificateur

Spécifications standards

Taille du corps	20
Taraudage	F (G)
Orifice	02 (1/4)
Modèle à purge automatique à flotteur	C [Purge automatique à flotteur (N.F.)]
Manomètre / Pressostat numérique	E [Avec manomètre carré encastré (avec index de plage)]
Clapet antiretour	Sans
Pressostat	Sans
Vanne de purge de pression résiduelle 3/2	Sans
Pression de consigne	Standard (0.05 à 0.85 MPa)
Cuve + Orifice de purge for Lubrificateur	Standard (Cuve polycarbonate + Lubrificateur sans orifice de purge)
Protection de cuve	Sans
Orifice de purge du filtre régulateur	Standard
Clapet de décharge	Avec clapet de décharge
Sens du débit	Standard (Sens du débit : Gauche->Droite)
Purge avec raccord cannelé	Sans raccordement cannelé

Unité de pression	Standard (Plaque d'identification et manomètre en unités MPa)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C (hors gel)
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel)
Capacité de purge	8 cm ³
Volume d'huile	7 cm ³
Poids	0.340 Kg

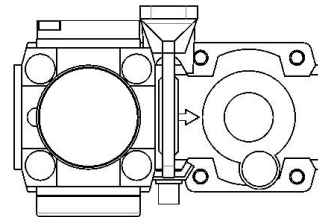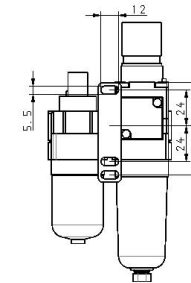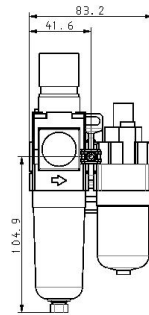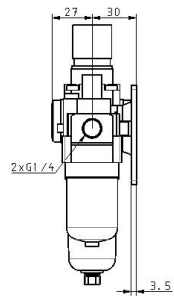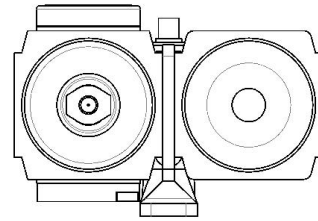

Information supplémentaire

Catalogue	AC-B-B_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_AW-B_TF1W28EN.pdf
Manuels d'installation	IM_AW_SMU06EN-A.pdf IM_AW_SMU06FR-A.pdf
Operation manuals	OM_AWx-B_OMS0038EN-C.pdf OM_AC-B_OMT0014EN-A.pdf OM_AWxK-B_OMT0013EN-B.pdf