


MERKMALE

- Zur beweglichen oder festen Verlegung
- Für Bühne und Studios
- Flexibel und robust
- Schwarzer PVC-Außenmantel

RS PRO 4-adriges Lautsprecherkabel 2,50 mm², 100 m, ohne Steckverbinder / ohne Steckverbinder

RS Best.-Nr.: 349-539

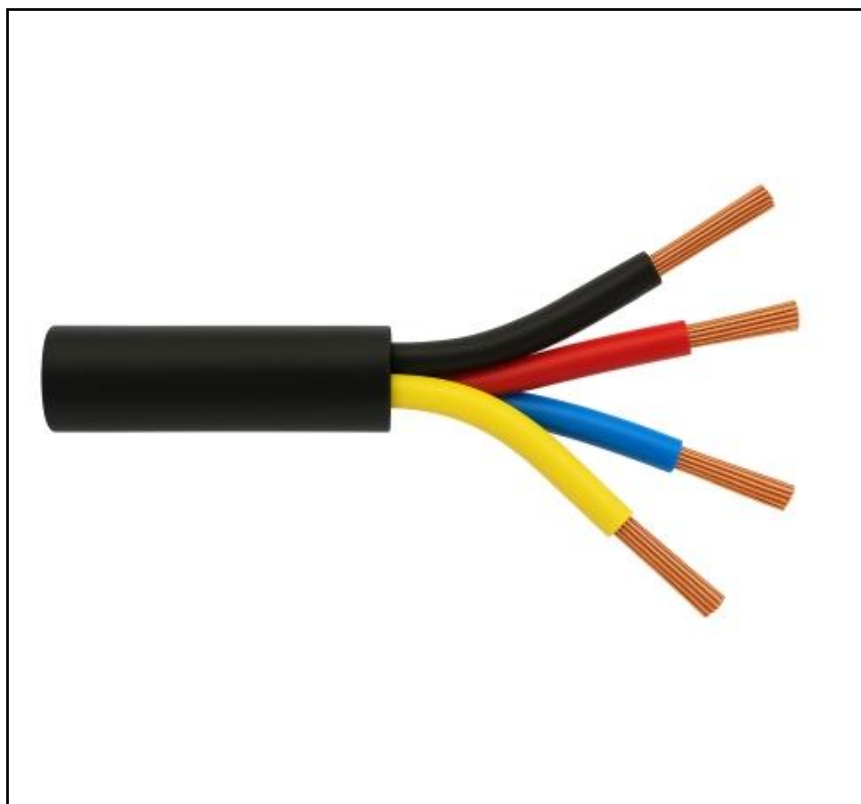

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Das RS Lautsprecherkabel ist eine ungeschirmte Variante mit einem Querschnitt von 2,5mm². Der strapazierfähige Mantel sorgt für zuverlässige Leistung und Flexibilität. Es wurde für professionelle Audioanwendungen entwickelt und bietet eine konsistente und qualitativ hochwertige Klangübertragung, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen eignet.

Allgemeine Spezifikationen

Kabelform	Multicore
Schirmung	ungeschirmt
Aderzahl	4
Querschnitt	2,50 mm ²

Mechanische Spezifikationen

Leiter	Cu-Litze, blank
Litzenaufbau	140 x 0,15 mm
Aderisolation	PVC
Farbcode	Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Abschirmung	ungeschirmt
Mantelmaterial	PVC
Mantelfarbe	Schwarz
Außendurchmesser	ca. 9,50 mm
Biegeradius	min. 10 x Außendurchmesser
Temperaturbereich ruhend	-20°C bis +70°C
Temperaturbereich bewegt	-5°C bis +70°C

Elektrische Spezifikationen

Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	2500 V
Leiterwiderstand	4,8 Ohm/Km

Zulassungen

Konformität	CE, RoHS, REACH
-------------	-----------------