

照光式押しボタンスイッチ、 \varnothing 22 mm、ステンレススチール 316L、ケーブル 200 mm、180°

販売事業者
Rs-online



82-6655.1124



<https://rs-online.eao.com/component/82-6655.1...>

お客様の製品:



82-6655.1124
照光式押しボタンスイッチ、 $\varnothing 22$
mm、ステンレススチール 316L、ケー
ブル 200 mm、 180°

前面

| | |
|-------------|---------------------|
| フロント寸法: | $\varnothing 25$ mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 材質: | ステンレススチール316L |
| フロントベゼル 形状: | フラッシュ |

取付け

| | |
|---------|---------------------|
| 取付け穴: | $\varnothing 22$ mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|---------|---------------|
| レンズ 色: | 銀 |
| レンズ 素材: | ステンレススチール316L |
| レンズ 照光: | 照光用 |
| レンズ 形状: | フラッシュ |
| レンズ 外観: | 不透明 |
| 照光 色: | 青 |
| 照光の形状: | リング(トライタン) |

電気的特性

| | | |
|--------------------|-----------------------|-----|
| スイッチング電圧とスイッチング電流: | UL 508 準拠 (銀接点) | |
| | $\cos\phi$ 0.75 ~ 0.8 | |
| | 電圧 | 電流 |
| | 120 VAC | 5 A |
| 240 VAC | 3 A | |
| 24 VAC | 1 A | |

IEC 60947-5-1 (銀接点)に準拠

サービス分類 AC-15

電圧

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

スイッチ定格 DCサービスカテゴリ DC-13(銀接点)

電圧

24 VDC

35 VDC

110 VDC

220 VDC

電流

1 A

1 A (M12バージョン)

1 A

0.5 A

電流

0.7 A

0.5 A (M12バージョン)

0.2 A

0.1 A

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 定格電圧: | 24 V DC (LED) |
| 定格動作電圧 U_e : | 250 VAC |
| 定格絶縁電圧 U_i : | 250 V |
| スイッチング定格: | 35 V AC/DC @ 0,6 A |
| 電氣的寿命: | 5万回操作 |
| 電氣強度: | 1500 VAC、50 Hz 1分間 ライフ端子とグラウンド間 |
| 汚染度: | 2, EN IEC 60947-1に準拠 |
| 熱電流 I_{th} : | 5 A |

機械的特性

| | |
|-----------|----------------------|
| 端子: | ケーブル長200mm、180° |
| スイッチング動作: | モメンタリ |
| スイッチング方式: | スナップアクションスイッチングエレメント |
| 機械的寿命: | 操作回数100万回 |
| 操作力: | 4 ~ 7 N |
| 操作トラベル: | 約 3 mm |
| 締め付けトルク: | 0.5 ~ 0.6 Nm |
| 重量: | 0.04 kg |

周辺条件

| | |
|-----------|---|
| IP前面保護等級: | IP65、IP67 |
| 使用温度: | - 30 °C ~ + 70 °C |
| 保存温度: | - 40 °C ... + 80 °C |
| 耐衝撃性: | 最大 500 m / s ² IEC 60068-2-27 に準拠 |
| 耐振動性: | 10 ~ 500 Hz、振幅 1.5 mm p-p (IEC 60068-2-6 に準拠) |

耐候性: 湿熱、21日間 (IEC 60512-11に準拠)

認証

準拠: CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: 照光式押しボタンスイッチ、 \varnothing 22 mm、ステンレススチール 316L、ケーブル 200 mm、180°, モメンタリ、35 V AC/DC @ 0,6 A, 24 V DC (LED), ケーブル長 200mm、180°, 丸形、ステンレススチール316L, 青, 銀

照光の種類: シングルLED


ハウジングサイズ: 19 mm

ヒント: ECE-R118 認証ケーブル

配線図:

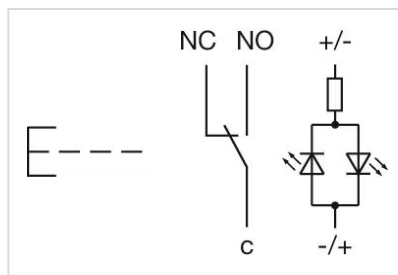

コンポーネント レイアウト:

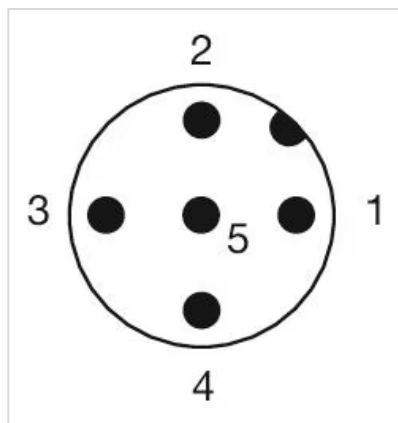

- 1 = NC
 - 2 = LED+
 - 3 = Common
 - 4 = LED-
 - 5 = NO
- A-Coded

マウントカットアウト:



寸法図:

