



# BOSCH

HEAVY  
DUTY

## 匠造无刷 内外兼修

全新锂电无刷起子机/电钻

GSR 12V-30

Bosch Professional

# 全新无刷马达平台BL44

采用全新高磁性合金插片式转子,相比传统黑磁铁转子,磁性稳定且强力



Prof  
GSR 12

less  
motor


低摩擦  
低噪音

无需更换  
碳刷

持久  
耐用

\*以上图片仅为效果展示，产品外观根据不同的产品型号会有所差异，请以实物为准

# 严选用材 匠心设计

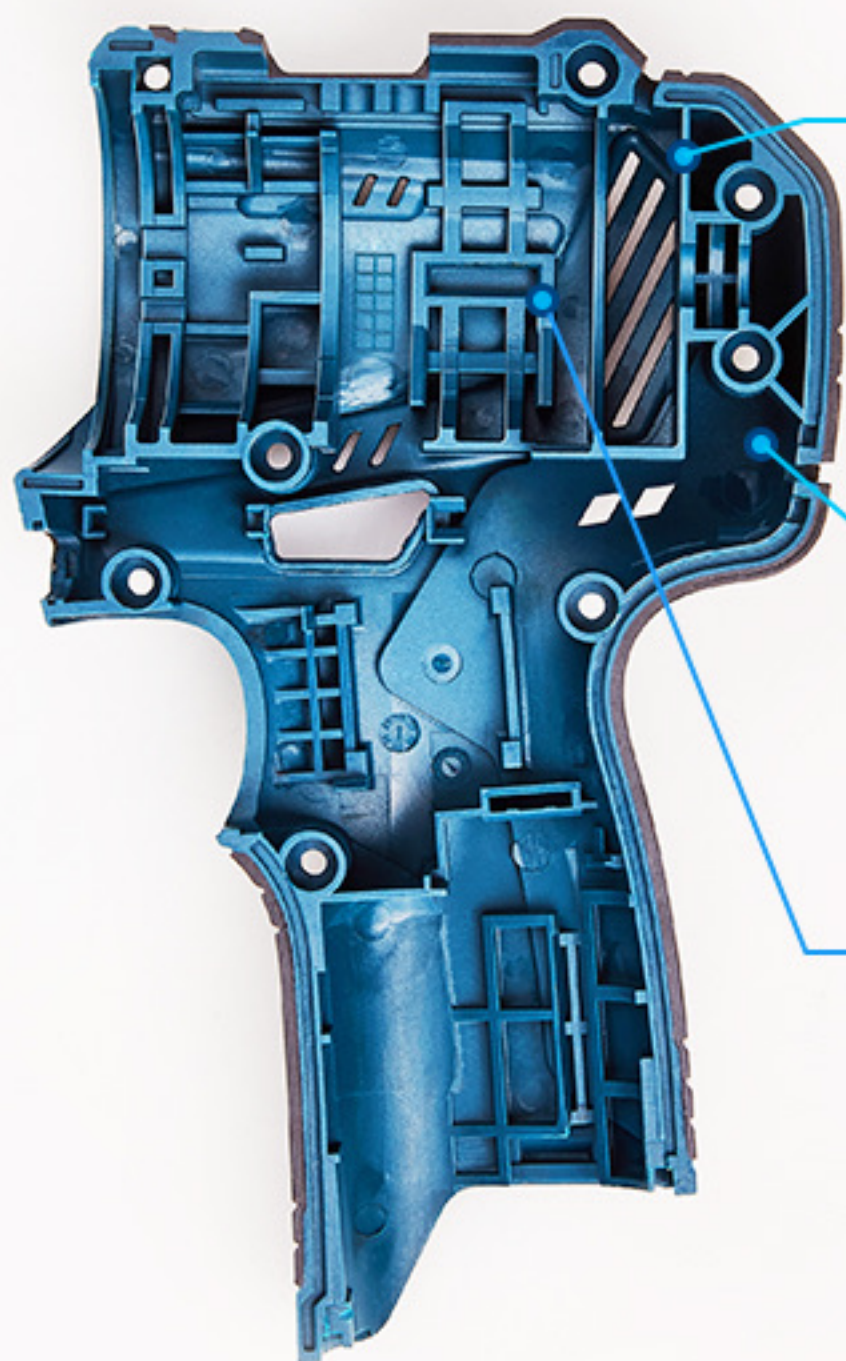

## 高精度模具

使内部核心部件稳固贴合

## 厚实的尾部软胶

有效保护机器

## 增强内部加强筋

使机身坚固耐用

老款



## 高档环保材质

30%玻璃纤维的PA6高档尼龙材料



## 人体工学设计

161mm小机身更易操控



# 全新智能控制平台

智能芯片加持，实现真正智能控制



开关单独分离  
维修经济便利



整合多种智能  
安全控制功能



通过国际电工委  
安全认证

\*以上图片仅为效果展示，产品外观根据不同的产品型号会有所差异，请以实物为准

# 钻拧双全 应对专业领域

可作业于多种材质

空载速率 0-420 / 1600 转每分钟  
最大扭矩 (软扭/硬扭) 18/30牛米




# 博世锂电 安全可靠



## 大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下使用，甚至爆炸，保障使用者安全

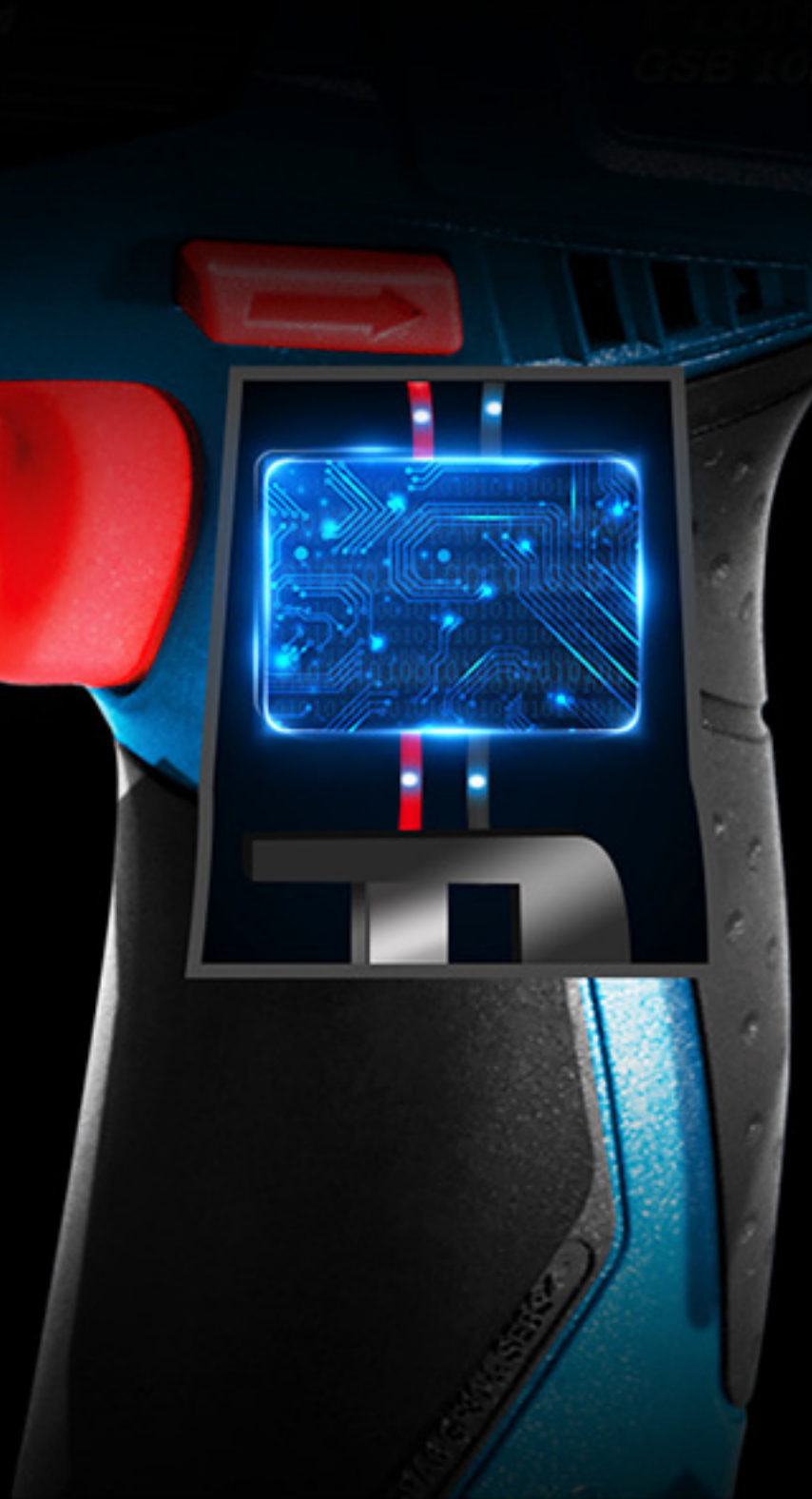

## 放心充

博世ECP电子电池保护技术可实时检测电池充电情况，有效防止过度充电，避免不必要的人身伤害

# 充电加速 颜值升级

新款12V快充GAL 12V-40  
35分钟充满2.0安时电池

