

C-RCI 6/M8 - O型电缆端头

3240030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240030>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

环形电缆插针，黄色，4 ... 6 mm²，M8



优势

- 套管为锥形，便于正确地插入导线
- 带塑料绝缘套管的环形电缆插针经过硬焊接处理，并配备了'EASY ENTRY'系统

商业数据

订货号	3240030
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	BH3421
产品关键代码	BH3421
目录页面	页码492 (C-3-2019)
GTIN	4046356452076
单件重量 (含包装)	2.632 g
单件重量 (不含包装)	2.632 g
原产地	CN

C-RCI 6/M8 - O型电缆端头

3240030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240030>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	无卤素
	采用"Easy Entry"系统
	钎焊
	PA绝缘

尺寸

尺寸图	
宽度	15 mm
套管长度	34.9 mm
绝缘套管长度	14 mm
最大剥线长度	9 mm
自中心到绝缘套管的距离	13.4 mm
最小材料厚度	1 mm
绝缘套环内部尺寸	6.6 mm
内部尺寸	
内径	8.5 mm

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	镀锡
绝缘材料	PA
材质	无卤素

机械特性

技术数据	
套管长度	34.9 mm

环境和真实条件

环境条件	
最佳环境温度 (保存/运输)	20.00 °C 50.00 % 湿度 (RH)，保存在密封的原始包装内。避免阳光直射和高温。
环境温度 (运行)	-20 °C ... 105 °C

C-RCI 6/M8 - O型电缆端头

3240030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240030>



环境温度 (组装)	-20 °C ... 100 °C
短期温度	100 °C

C-RCI 6/M8 - O型电缆端头


3240030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240030>



图纸

尺寸图

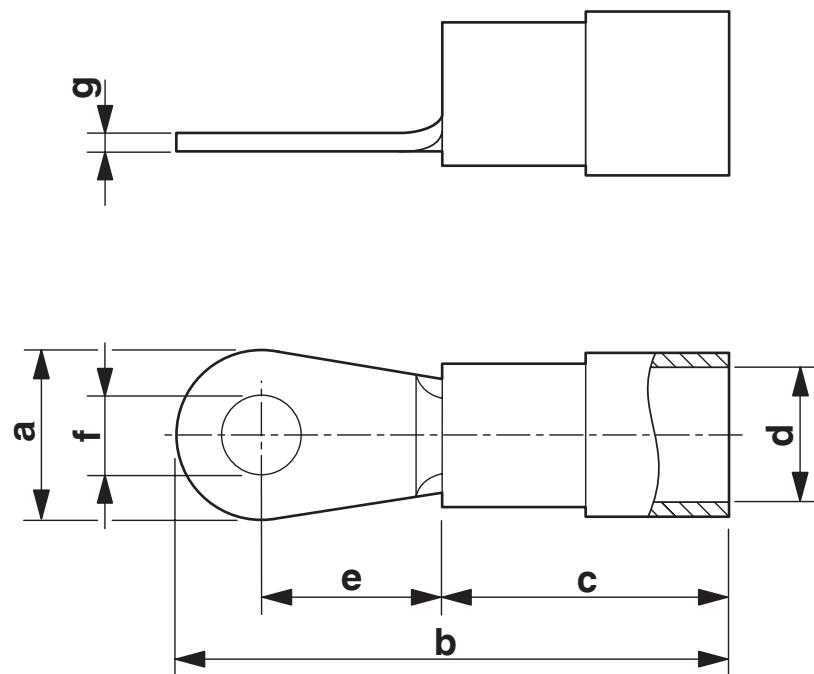

C-RCI 6/M8 - O型电缆端头

3240030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240030>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 6/M8 - O型电缆端头

3240030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240030>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn