



CODICE PRODOTTO: 1005980
Percap Ricambi inserti

Presentazione generale

Reference Number

1005980

Gamma

Inseri auricolari

Marchio

Howard Leight by Sperian

Settore

- Esercito e Difesa
- Pubblica Amministrazione
- Agricoltura
- Ambiente ATEX
- Industria meccanica / metalmeccanica
- Aeroporti
- Edilizia e Costruzioni
- Catering / mense
- Industria chimica e farmaceutica
- Energia
- Vigili del Fuoco
- Pesca
- Industria alimentare
- Fonderia
- Industria del vetro
- Area Verde
- Polizia e Carabinieri
- Pulizia Industriale
- Industria siderurgica
- Logistica
- Manutenzione
- Sanità
- Acciaio inox
- Settore minerario
- Industrie cartiere
- Petrolchimica
- Industrie grafiche
- Servizi
- Telecomunicazioni
- Industrie tessili
- Trasporti
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Saldatura
- Industrie del legno
- Laboratorio
- Cantieri navali
- Industria generica
- Offshore

Utilizzo del prodotto

Inseri auricolari ad archetto Percap

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Comodi Poggiano all'esterno del condotto uditivo

Vantaggi

Semiauricolari Estremamente morbidi

Descrizione tecnica

Taglia

Taglia Unica

Colore

CMYK

Forma

Tampone Ovale

Con cordoncino

No

Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

5

Attestato CE

 EC Attestation

Informazioni aggiuntive

User Manual

Instruction Manual - PerCap (global)

Manutenzione

Ciclo di vita

Questi inserti vanno gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo.

Informazioni per la conservazione

Tutti gli inserti devono essere conservati prima dell'utilizzo, e durante gli intervalli, per proteggerli dal sporco, grasso e altre impurità.

Istruzioni per la cura

Gli inserti auricolari monouso sono in TPE (Elastomero termoplastico) o schiuma poliuretanic. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Gli inserti devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'eccessiva umidità riduce le attenuazioni e rallenta il recupero della schiuma causando problemi quando indossati.



Translation

In any case, the German
original shall prevail.

EC-Type Test Certificate

961088

No. of certificate

Name and address of the
holder of the certificate:
(customer) Bacou Dalloz AB
Box 550
26050 Billesholm
Sweden

Name and address of the
manufacturer: Howard Leight Industries
7828 Waterville Road
San Diego, California 92154
USA

Ref. of customer: Ref. of Test and Certification Body: Date of Issue:
200422744 2005-10-20

Product designation: foldable banded earplug HLI PerCap

Type: PerCap

Intended purpose: preshaped ear-plug with foldable universal headband / personal protective equipment according to article 8 (2) of the EC-directive 89/686/EEC (category II)

Testing based on: - Basic requirements for health and safety in accordance with Annex II of the EC-directive 89/686/EEC
- EN 352-2:2002
- EN 13819-1:2002
- EN 13819-2:2002

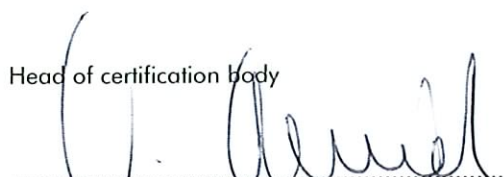
Test report: 200422744 as of 2005-10-20

Remarks: This certificate replaces the certificate of 1996-09-09 issued with with the same number.

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment), amended by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC.

Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of April 2004.

Head of certification body


.....
(Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinert)

Certification officer


.....
(Dr. rer. nat. Martin Liedtke)





EG-Baumusterprüfbescheinigung

961088

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Bacou Dalloz AB
Box 550
26050 Billesholm
Schweden

Name und Anschrift des
Herstellers:

Howard Leight Industries
7828 Waterville Road
San Diego, Kalifornien 92154
USA

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:
200422744

Ausstellungsdatum:
20.10.2005

Produktbezeichnung: faltbarer Bügelstöpsel HLI PerCap

Typ: PerCap

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Fertig geformter Gehörschutzstöpsel mit faltbarem Universalbügel / Persönliche Schutzausrüstung nach Art. 8 (2) der EG-Richtlinie 89/686/EWG (Kategorie II)

Prüfgrundlage:

- Grundlegende Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit nach Anhang II der EG-Richtlinie 89/686/EWG
- EN 352-2:2002
- EN 13819-1:2002
- EN 13819-2:2002

Zugehöriger Prüfbericht: 200422744 vom 20.10.2005

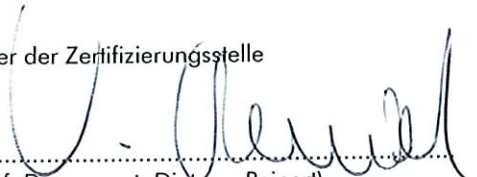
Bemerkungen:

Diese Bescheinigung ersetzt die Bescheinigung mit der gleichen Nummer vom 9.9.1996.


Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weitere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

Leiter der Zertifizierungsstelle


(Prof. Dr. rer. nat. Diemar Reinert)

Fachzertifizierer


(Dr. rer. nat. Martin Liedtke)





Dichiarazione di conformità CE

Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:

Honeywell Safety Products Europe

Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive Europee 89/686/CEE:

Designazione: Percap Ricambi inserti

Riferimento: 1005980

Normative:

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di seguito:

Consegnata da:

Redatta in , in data 10/06/2015

Per:

Divisione: Protezione dell'udito

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com