


Anschluss 8 D30-90°

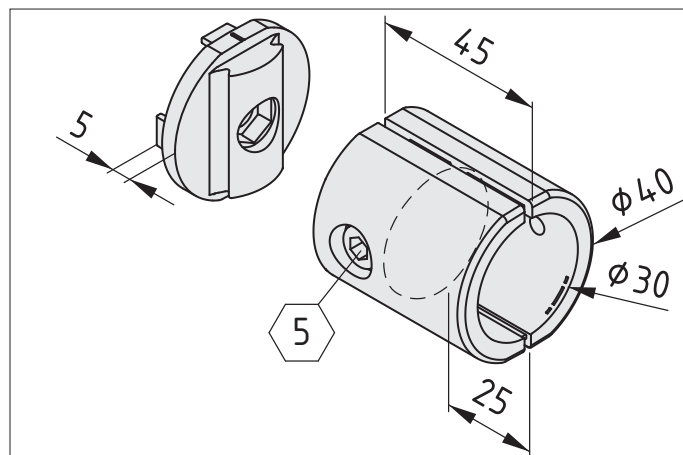

Systembaukästen gemeinsam nutzen: Mit dem Anschluss 8 D30-90° schließen Sie (Profil-)Rohre D30 an Profile mit Systemnut 8 an. Diese Kombination wird häufig in Transportwagen bei Unterkonstruktionen aus Profilen der Baureihe 8 genutzt.

Die Grundplatte wird verdrehgesichert an der Nut 8 verschraubt. Zwei der vier Verdreh Sicherungen müssen dazu entfernt werden. Die Spannbacken des Anschlusses umfassen das (Profil-)Rohr D30 von außen. Zwei Abdeckkappen D30 R decken die Verschraubung des Anschlusses 8 D30-90° für einfache Reinhaltung und ein harmonisches Gesamtbild ab.

Lieferumfang

2 Anschlusshälften, GD-Al, natur
1 Anschluss 8 D30-90° Adapter, GD-Al, natur
1 Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
1 Sechskantmutter DIN 934 M6-l8l, St, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.629.97](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.629.97
Liefereinheit	1 Satz
Lieferzustand	teilvermontiert
Gewicht	115,0 g
Moment	10 Nm

Zubehör	
0.0.624.11	Abdeckkappe D30 R, grau ähnlich RAL 7042
0.0.630.39	Verdreh Sicherung 6 D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.630.40	Verdreh Sicherung 6 D30-45°, grau ähnlich RAL 7042
0.0.480.50	Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
0.0.653.82	Befestigungssatz 8 D30
0.0.026.29	Schraubendreher mit Quergriff SW5