

## ZH-A, Venturi, modèle compact/modèle en ligne, Millimètres ZH07DSA-06-06-06

### Fiche technique

### General series information

- Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).




Générateur de vide

### Spécifications standards


|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre de la buse             | 07 (Ø 0.7 mm)                                                                |
| Modèle                          | D (Modèle en ligne)                                                          |
| Pression du vide                | S [-90 kPa; -89 kPa (Modèle compact)]                                        |
| Taille orifice SUP.             | 06 (Raccord instantané Ø6 mm)                                                |
| Taille orifice VIDE             | 06 (Raccord instantané Ø6)                                                   |
| Taille orifice EXH.             | 06 (Raccord instantané Ø6)                                                   |
| Accessoires                     | Avec fixation standard - Sans silencieux (ou aucun en cas de modèle compact) |
| Pression du fluide              | Air                                                                          |
| Température maximum du fluide   | 50 °C                                                                        |
| Température minimum du fluide   | -5 °C                                                                        |
| Température ambiante max.       | 50 °C                                                                        |
| Température ambiante min.       | -5 °C                                                                        |
| Pneumatic input connection      | Instantanées Ø 6                                                             |
| Pneumatic exhaust connection    | Instantanées Ø 6                                                             |
| Débit d'écoulement              | 12 l/min (ANR)                                                               |
| Matière de tube compatible      | Polyamide souple;Polyamide;Polyuréthane                                      |
| Raccord de vide pneumatique     | Instantanées Ø 6                                                             |
| Pression du vide maxi           | -90 kPa                                                                      |
| Taille nominale de la buse [mm] | 0.7 mm                                                                       |
| Poids                           | 0.012 Kg                                                                     |

Dimensions

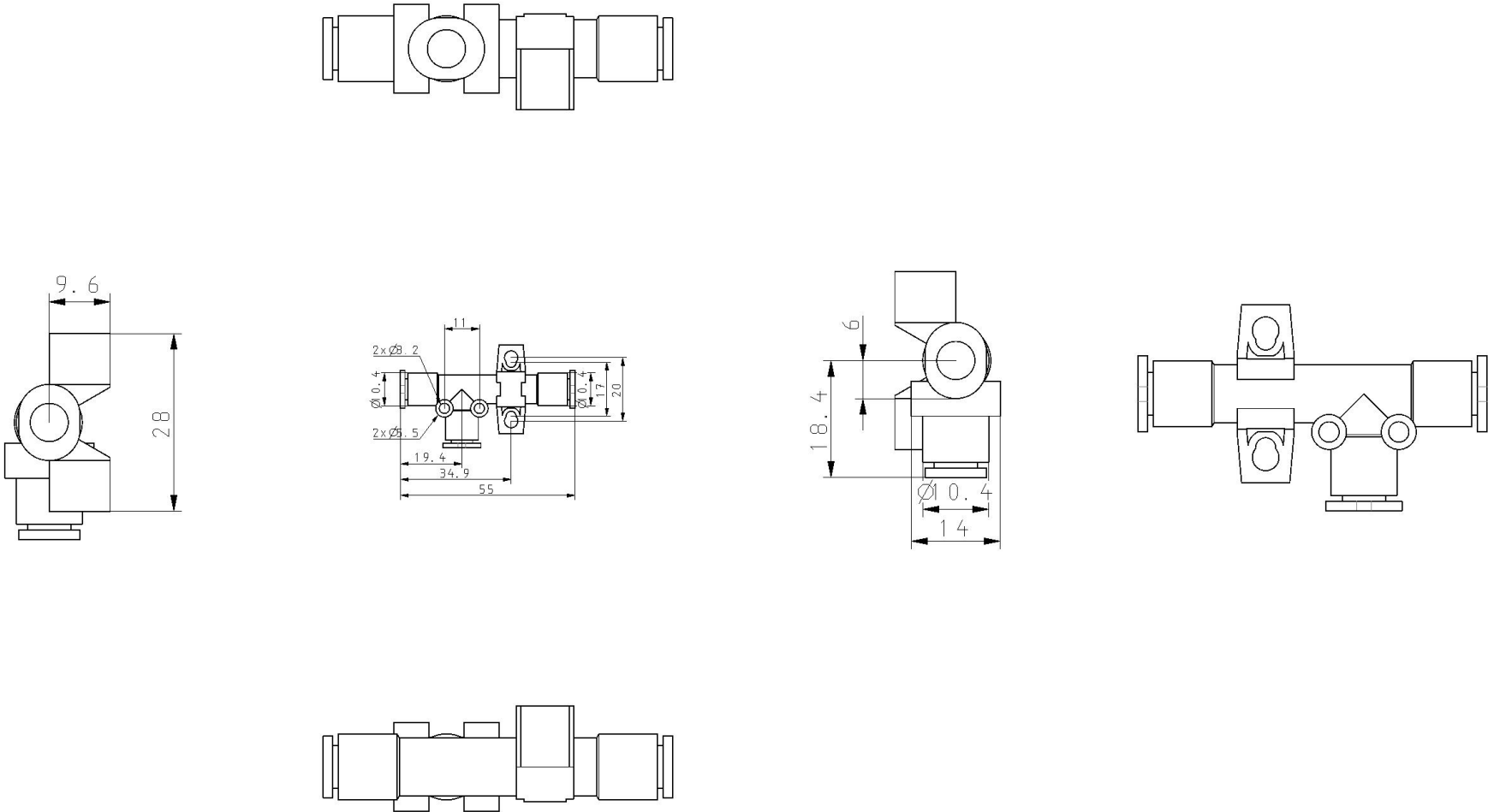

## Constructions

### Modèle à montage en ligne

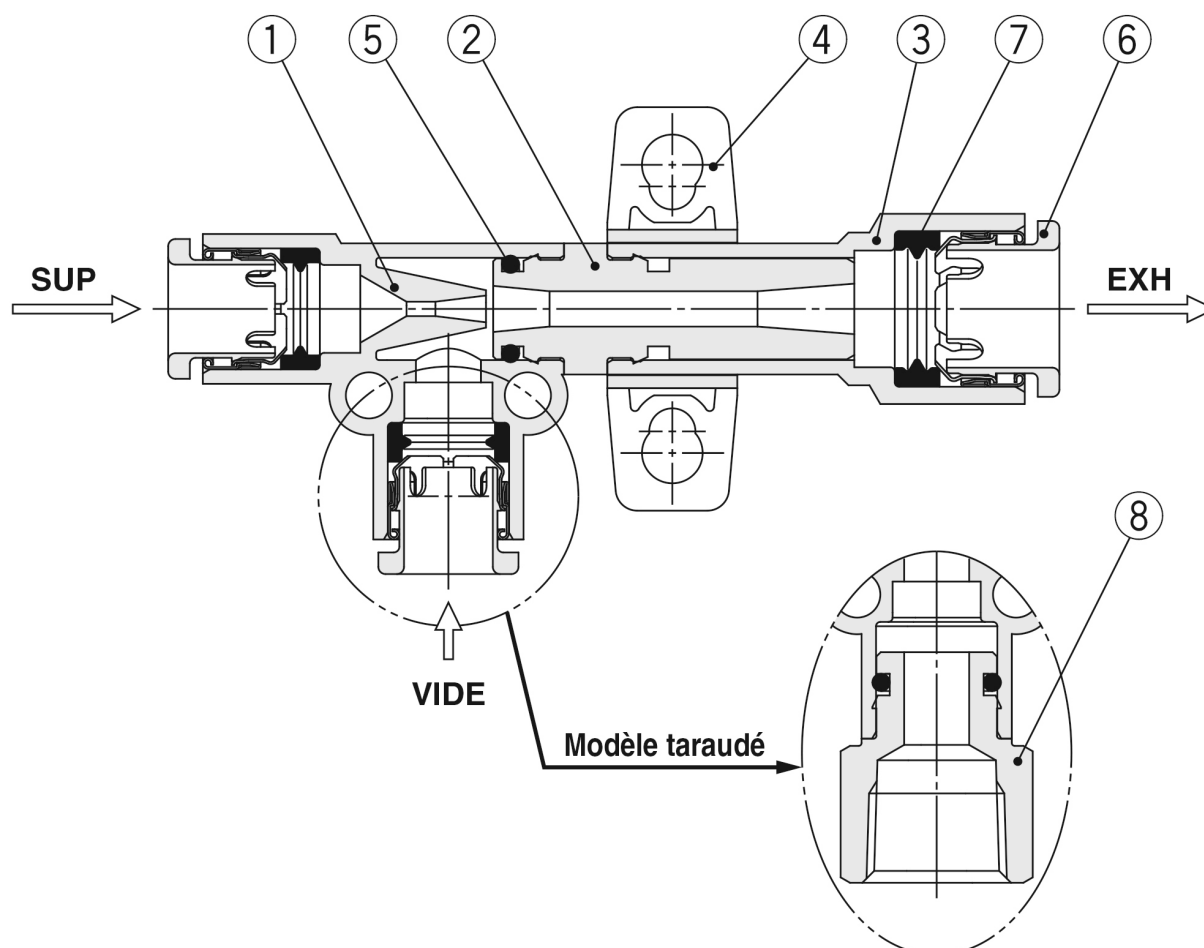

### Nomenclature

| N°. | Description              | Matériau | Note                         |
|-----|--------------------------|----------|------------------------------|
| 1   | <b>Corps</b>             | PBT      |                              |
| 2   | <b>Diffuseur</b>         | PPS      | Type S : Brun, Type L : Noir |
| 3   | <b>Adaptateur</b>        | PBT      |                              |
| 4   | <b>Fixation standard</b> | PBT      | Détachable (Accessoire)      |
| 5   | <b>Joint torique</b>     | NBR      | Graisse appliquée            |
| 6   | <b>Collerette</b>        | —        |                              |
| 7   | <b>Joint</b>             | NBR      | Graisse appliquée            |
| 8   | <b>Taraudage</b>         | Laiton   | Nickelage autocatalytique    |

## Information supplémentaire

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Catalogue         | <a href="#">ZH-C_FR.pdf</a>         |
| Operation manuals | <a href="#">OM_ZH_OM00401EN.pdf</a> |