

plinthes DLPlus 80 x 20 et 120 x 20

profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage

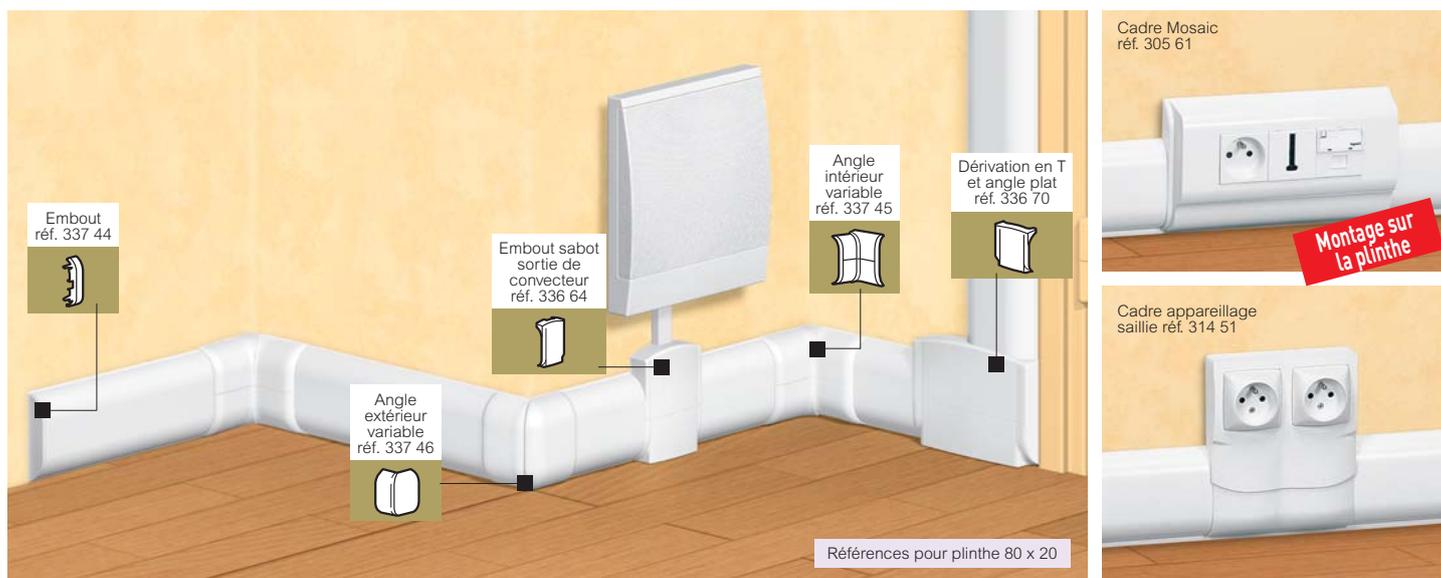


Tableau de choix (p. 712)

Emb.	Réf.	Plinthes	Emb.	Réf.	Montage d'appareillage
		Plinthes 2 compartiments Composées de: - 1 compartiment dédié courant fort - 1 compartiment dédié courant faible - 1 couvercle Permet le montage en saillie de l'appareillage. Possibilité de créer 2 compartiments supplémentaires par ajout de cloison amovible réf. 308 67 Munie d'une languette-réhausse pour faciliter la pose avec moquette			Cadres appareillage saillie Livrés avec embout et platine pour séparation des courants. Pour pose le long de la plinthe
32	300 69	Plinthe 80 x 20 Livrée en 16 longueurs de 2 m	5	314 50	1 poste, montage horizontal
30	300 89	Plinthe 120 x 20 Livrée en 15 longueurs de 2 m	5	314 51	2 postes, montage horizontal ou vertical
88	308 67	Cloison Livrée en 44 longueurs de 2 m Cloison de séparation simple	5	316 64	2 modules
		Accessoires de cheminement	10	305 58	4 modules
10	337 44 337 74	Embout	5	305 61	6 modules
10	336 64	Embout sabot, permet la dérivation sur moulure jusqu'à 60 x 16 Utilisation possible en sortie de convecteur	20	750 02	Plaques et supports pour cadres Programme Mosaic A associer aux cadres
5	336 70	Dérivation en T et angle plat	20	748 02	Plaque pour 2 modules
5	337 45 336 65	Angle intérieur variable	20	750 10	Support pour 2 modules
5	337 46 336 66	Angle extérieur variable	10	748 04	Plaque pour 4 modules
10 5	337 47 336 67	Angle plat variable 85°-120°	10	750 14	Support pour 4 modules
1	328 06	Dérivation vers passage de sol (p. 866)	10	748 06	Plaque pour 6 modules
10	336 68	Joint de couvercle	10		Support pour 6 modules
					Prises de courant Programme Mosaic
					2P - connexion par bornes automatiques
			10	771 10	Blanc
					2P+T - connexion par bornes automatiques
			10	771 11	Blanc
					2P+T à détournement - connexion par bornes à vis
			10	771 14	Rouge à détournement

Accessoires d'installation (p. 719)