


39 - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE KRÓTKIE METRYCZNE

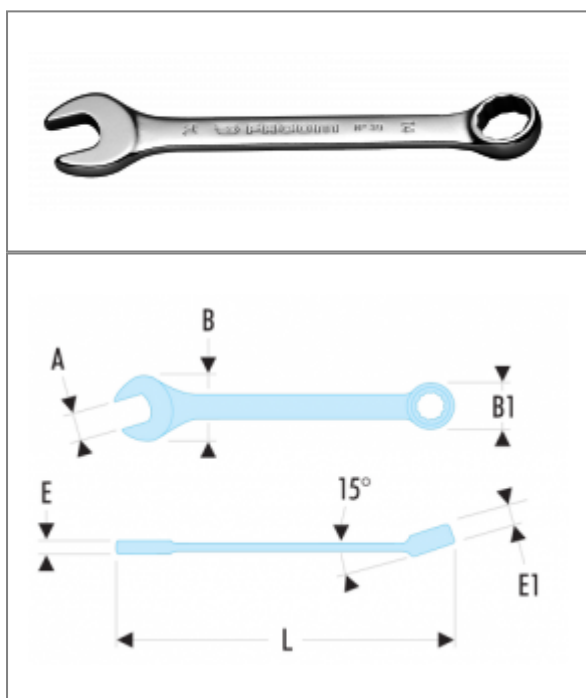

Norme :

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100

Opis :

- Klucze oczkowo-płaskie: krótka rękojeść i kompaktowa główka zapewniają dużą poręczność. Idealne w przypadku trudnego dostępu.
- Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne.
- Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°.
- Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A [mm]	B x B1 [mm]	C1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	6-kątny ÷ 12-kątny [mm]	[g]
39.3,2H	3,2	10,0 x 7,0	3.1	3,1	3,1	77	6	10
39.4H	4	10,0 x 8,0	3.1	3,1	3,1	77	6	10
39.5H	5	11,8 x 9,0	4	3,5	4,0	82	6	10
39.5,5H	5,5	11,8 x 9,5	4	3,5	4,0	84	6	10
39.6	6	15,0 x 10,4	5	4,1	5,0	90	12	15
39.7	7	15,0 x 11,5	5	4,1	5,0	90	12	15
39.8	8	17,2 x 12,5	5.8	4,5	5,8	94	12	20
39.9	9	19,4 x 14,0	6	4,8	6,0	98	12	25
39.10	10	21,5 x 15,3	6.4	5,1	6,4	103	12	30
39.11	11	23,7 x 16,8	6.8	5,3	6,8	109	12	35
39.12	12	26,0 x 18,0	7.5	5,5	7,5	127	12	50
39.13	13	28,0 x 19,5	8	5,8	8,0	141	12	55
39.14	14	30,2 x 20,8	8.5	6,0	8,5	147	12	70
39.15	15	32,3 x 22,1	9	6,4	9,0	152	12	80
39.16	16	34,4 x 23,6	9.6	6,7	9,6	158	12	90
39.17	17	36,5 x 25,0	10	6,9	10,0	165	12	100