




Données techniques

51102

Butées à billes simple effet

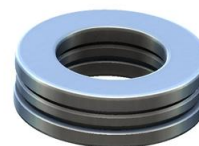

VISUEL(S)

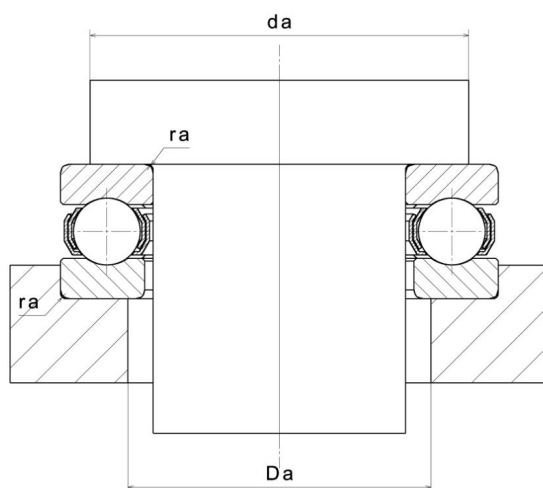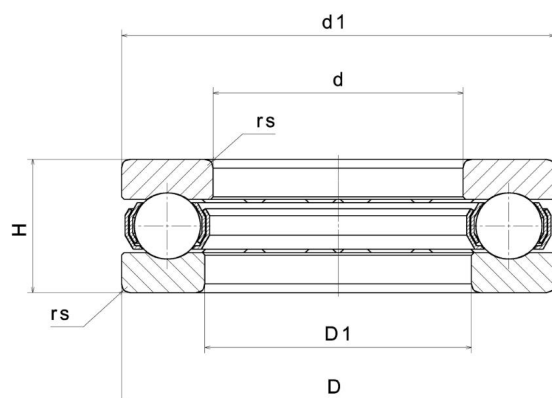

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	15 mm
D - Diamètre Extérieur	28 mm
T - Hauteur de butée	9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Masse	0,024 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	10500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	16800000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	755000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	52800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	37200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	20 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	23 mm

