

AN05 à 40, Silencieux, Modèle compact en résine, fileté AN10-N01

Fiche technique

General series information

- Taille réduite.
- Réduction du bruit améliorée: 30 dB(A).
- Filetage M, filetage R (NPT).




Silencieux

Spécifications standards

Taille du corps	10
Filetage	N (NPT)
Tailles des filetages	01 (1/8)
Pression du fluide	Air
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante max. avec détection	5 °C
Réduction du bruit	30 dB
Surface effective	10 mm ²
Poids	0.010 Kg

Dimensions

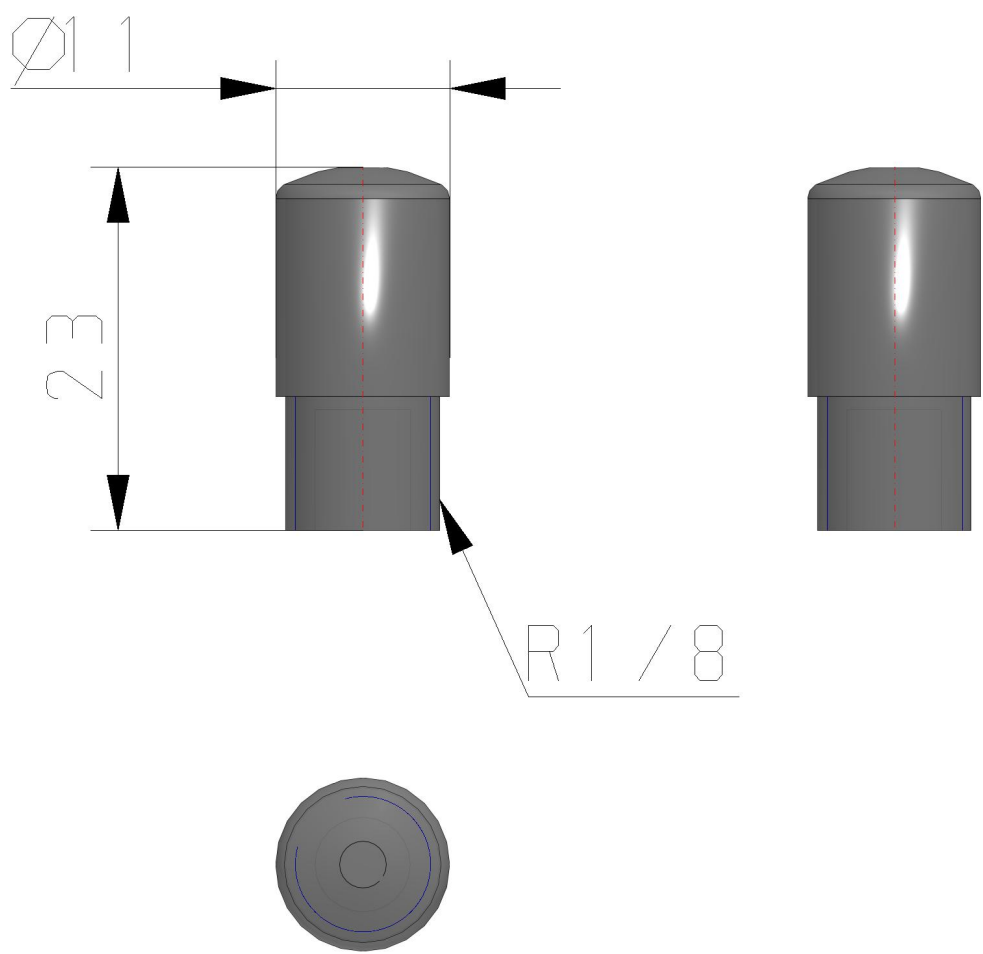

Information supplémentaire

Catalogue

[AN-A_FR.pdf](#)