

## MERKMALE

- Sechskant-Innensechskantschrauben mit Tastkopf gemäß DIN7380
- Edelstahl A2
- Im Allgemeinen nicht magnetisch
- Kann nicht durch Wärmebehandlung gehärtet werden
- Lieferung in einem Polypropylenkoffer

## 490-teiliges Edelstahl-Schrauben-/Schraubensortiment, M3, M4, M5, M6

RS Best.-Nr. 393-169



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieser Satz hochwertiger Innensechskantschrauben mit Druckknopf von der bewährten Marke RS Pro hat einen zylindrischen Kopf und einen internen Sechskantantrieb. Innensechskantschrauben werden mit einem Allan- oder Innensechskantschlüssel festgezogen, was sie ideal für den Einsatz in Anwendungen macht, bei denen extern Schraubenbefestigungen aufgrund von Platzmangel nicht praktikabel sind. Schrauben mit Druckknopf haben einen größeren Kopfdurchmesser als die Schraubenwelle, wodurch sie besser geeignet sind, dünne Materialien wie Blechschutz zu halten.

## Allgemeine


<b>Anzahl der Teile</b>	490
<b>Schraub-/Bolzenausführung</b>	Innensechskantschraube
<b>Kopfform</b>	Taste
<b>Antriebstyp</b>	Sechskant-Steckschlüssel
<b>Inhalt des Kits</b>	M3 x 8 mge-100; M3 x 10 Stück - 50; M4 x 8 Stück - 50; M4 x 10 Stück - 50; M4 x 12 Stück - 50; M4 x 16 Stück - 50; M5 x 10 Stück-40; M5 x 12 Stück - 30; M5 x 16 Stück - 20; M6 x 12 Stück - 20; M6 x 16 Stück-15; M6 x 20 Stück-15;
<b>Anwendungen</b>	Tischlerei, Bauwesen, Heimwerkeranwendungen, wie z. B. Schränke und Verkleidungen

## Mechanische

<b>Schrauben-/Bolzenlängen</b>	8 mm bis 20 mm
<b>Gewindegröße</b>	M3, M4, M5, M6
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Edelstahlausführung</b>	A2 304
<b>Oberfläche</b>	Einfach
<b>Schraube/Schraubenlänge am längsten</b>	20mm
<b>Schraube/Bolzenlänge - Kurztest</b>	8mm



# 393-169

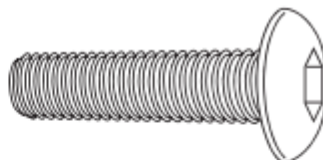

M3 x 8 RS 183-8597	M4 x 8 RS 183-8626	M3 x 10 RS 183-8604	M4 x 12 RS 183-8648
M5 x 12 RS 183-8676	M4 x 10 RS 183-8632	M5 x 10 RS 183-8660	M4 x 16 RS 183-8654
M6 x 16 RS 183-8727	M6 x 20 RS 183-8733	M6 x 12 RS 183-8711	M5 x 16 RS 183-8698

Kit Contents			
Size	Quantity	Size	Quantity
M3 x 8	100	M5 x 10	40
M3 x 10	50	M5 x 12	30
M4 x 8	50	M5 x 16	20
M4 x 10	50	M6 x 12	20
M4 x 12	50	M6 x 16	15
M4 x 16	50	M6 x 20	15