

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



61-0050.02



<https://rs-online.eao.com/component/61-0050.0...>

お客様の製品:

---



## 61-0050.02 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	24 mm x 24 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

取付けタイプ:	パネル実装
---------	-------

### 機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.008 kg

### 周辺条件


IP保護等級:	IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠)
使用温度:	- 25 °C ~ + 55 °C
保存温度:	- 40 °C ... + 85 °C

### 認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, 24 mm x 24 mm, スクエア, 黒, プラスチック, プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
寸法:	24 mm x 24 mm
内部寸法:	20 mm x 20 mm
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック、UL 94 V0準拠、自己消火性
配線図:	

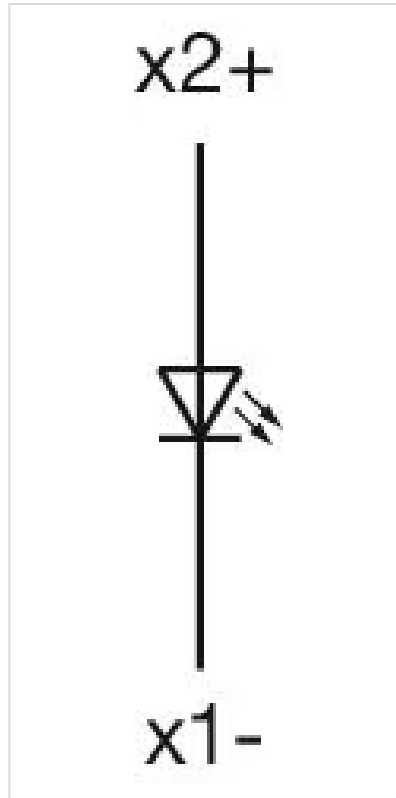

マウントカットアウト:

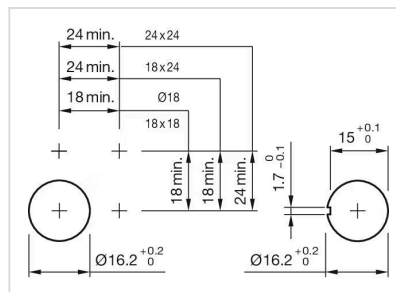

寸法図:

