

STX - Douilles Torx®, 1/2"


Description

- Pour vis mâles Torx®
- Présentation : chromée brillante
- Disponible en jeu sur rack métallique : réf STX40 (E12 à E20) et réf RSXJ6 (E6 à E16)

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique

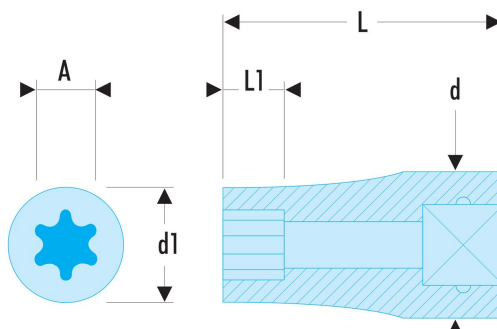

		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
STX.12	[STX.12] Douilles Torx®, 1/2", E12	10.95	15.00	8.00	37.00
STX.14	[STX.14] Douilles Torx®, 1/2", E14	12.67	16.30	8.80	37.00
STX.16	[STX.16] Douilles Torx®, 1/2", E16	14.70	18.80	9.60	37.00

		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
STX.18	[STX.18] Douilles Torx®, 1/2", E18	16.38	20.40	11.10	37.00
STX.20	[STX.20] Douilles Torx®, 1/2", E20	18.16	22.90	12.70	37.00
STX.24	[STX.24] Douilles Torx®, 1/2", E24	21.84	26.50	16.10	37.00