

## TOP250x50-Ø20

EAN 4031582366266


Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung,  
Präzisionskugellager

### Technische Daten

Rad-Ø	250 mm
Reifenbreite	50 mm
Achsloch-Ø	20 mm
Nabellänge	60 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	1.883 kg
Härte der Lauffläche	D 75 Shore
Lager-Typ	6205 Nr.
Tragfähigkeit	1100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2200 kg



Laufverhalten	+	+	+	+	+
Fahrgeräusch	+	+	+	+	+
Verschleißbeständigkeit	+	+	+	+	+
Korrosionsbeständigkeit	+	+	+	+	+

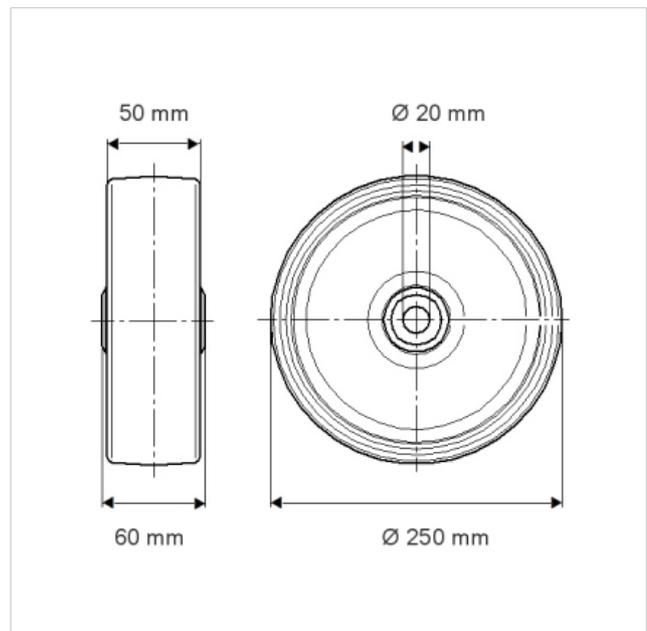



**TOP250x50-Ø20**

EAN 4031582366266

