


特点

- 非熔丝端子排
- 轻型主体
- 易于布线安装
- 凹入式外壳、确保安全
- 黄铜触点

RS Pro 、 14 awg 、 pp 非熔断 Terminal 400V

RS 号: 703-3814

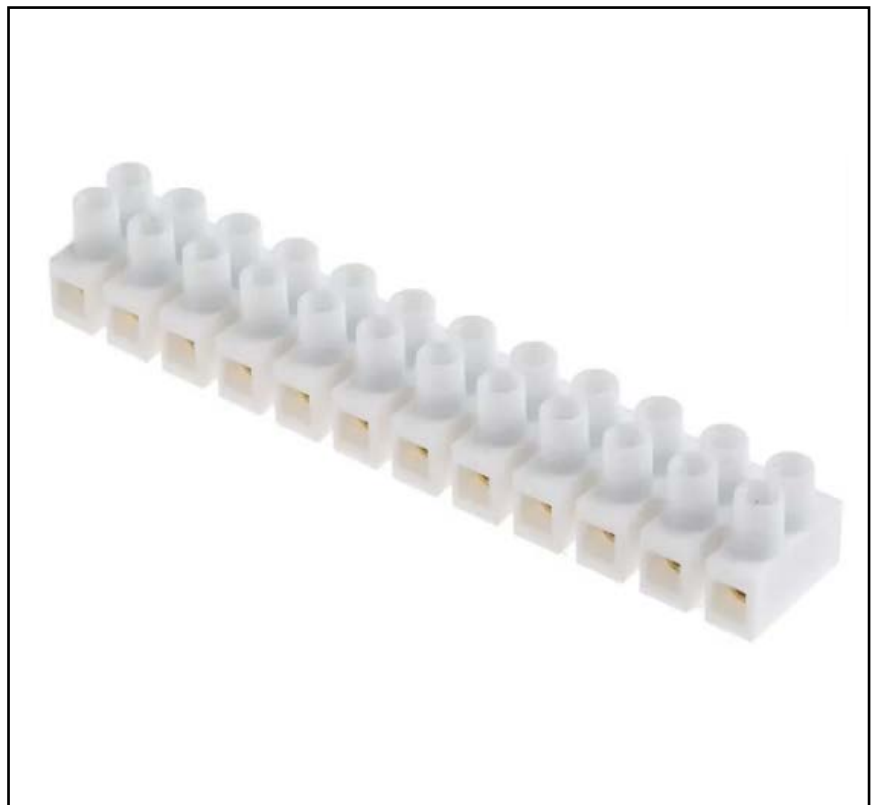

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

此款 RS PRO 非熔丝端子排为线对线连接提供了可靠且经济高效的解决方案。这种聚丙烯非熔丝端子排具有轻质和刚性的优点、具有耐腐蚀性和高拉伸强度。它还具有凸起式螺钉拧紧端子排、易于布线。

一般规格

熔丝	否
触点材料	黄铜
终止方法	拧紧
颜色	白色
材料	pp
路数	12.
刀片	黄铜
壳体	聚丙烯 (pp)
螺钉	电镀钢
应用	将照明连接到开关、将接线连接到接地、 hvac 系统、电源

电气规格

额定电流	6A
额定电压	400V

机械规格

电缆 csa	2.5mm ²
电线尺寸	14 AWG
节距	8mm

操作环境规格

最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+85°C

认证

符合标准	CE (BS EN 60998)
------	------------------

