


Datasheet

32cm Metal Cased Wall Clock

RS Stock number [366-3137](#)

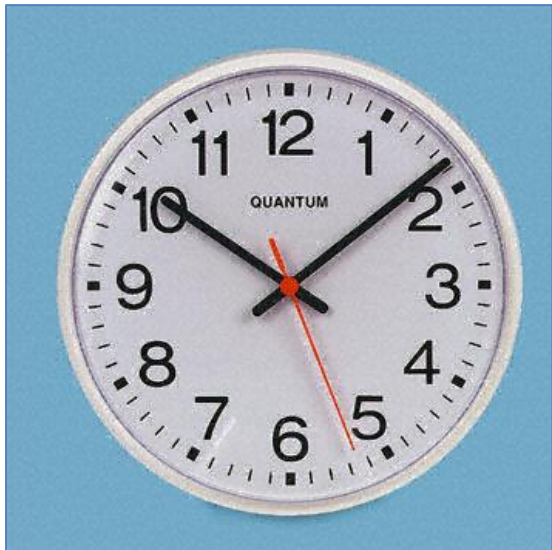

Specification:

- 32cm white metal cased wall clock with shatterproof front lens
- White dial with 12 hour markings and minute track printed in black
- Fitted with a quartz battery movement
- 320mm diameter x 50mm deep, weight 650gm
- AA size battery supplied

German

32cm White Metal cased Wanduhr mit bruchsicherem Lichtaustritt weiße Zifferblatt mit 12-Stunden-Markierungen und Minute Track gedruckt in schwarz ausgestattet mit einem Quarz Batterie Bewegung 320mm Durchmesser X 50 mm tief, Gewicht 650gm AA Größe Batterie geliefert

French

horloge de mur sous enveloppe de métal blanc de 32cm avec lentille frontale incassable cadran blanc avec des marques de 12 heure et minute piste imprimé en noir se monte avec un diamètre de 320mm mouvement quartz batterie x 50 mm de profondeur, poids 650gm AA taille accumulateur

Dutch

32cm wit metaal omhuld muurklok met onsplinterbaar voorste lens witte wijzerplaat met 12 uur markeringen en minuut track afgedrukt in zwart voorzien met een kwarts batterij verkeer 320mm diameter x 50 mm diep, 650gm AA size batterij geleverde gewicht

Italian

orologio da parete cased metallo bianco 32cm con lente anteriore infrangibile quadrante bianco con ore 12 marcature e traccia minuti stampato in nero aderente con un quarzo batteria movimento 320mm di diametro x 50 mm, profondità, peso batteria dimensioni 650gm AA in dotazione

Danish

32cm hvid metal hylstre vægur med brudsikkert objektivets linse hvid urskive med 12 time markeringer og minut spor trykt i sort monteret med et quartz batteri bevægelse 320mm diameter x 50 mm dybe, vægt 650gm AA størrelse batteri medfølger

Spanish

reloj de pared entubado de metal blanco 32cm con lentes inastillables de frente blanco marcado con marcas de 12 horas y minutería impreso en negro cabido con un cuarzo batería movimiento 320mm de diámetro x 50 mm de profundidad, peso 650GM AA tamaño batería suministrada