

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



704.510.100KN



<https://rs-online.eao.com/component/704.510.1...>

お客様の製品:



704.510.100KN アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	30 mm x 30 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバーバー 色:	白
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ショート

機械的特性

重量:	0.03 kg
-----	---------

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:

アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, Ø 35 mm, 非照光, 黒, ショート, 丸形, 黒, プラスチック


最大接点数:

1

マウントカットアウト:

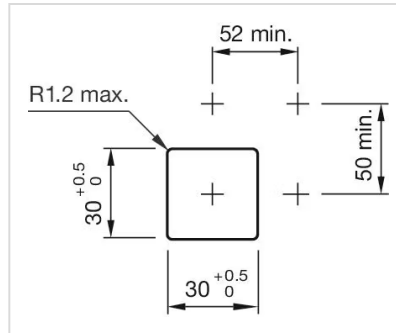

寸法図:

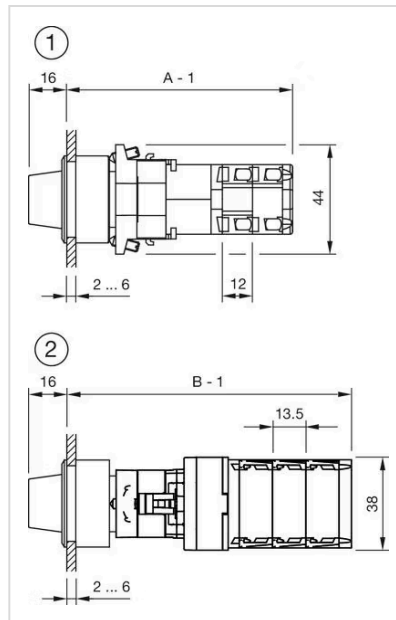

- 1 = クラウス & ナイマーのスイッチエレメント
- A = (アライメント数 × 12) + 66.5 mm
- 2 = サントン・スイッチングエレメント
- B = (アライメント数 × 13.5) + 65.5 mm