

FLT-ISG-PL-30 - 固定板

2905746
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905746>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的板，钻孔直径30 mm。



商业数据

订货号	2905746
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	CL1134
产品关键代码	CL1134
目录页面	页码103 (C-4-2019)
GTIN	4055626002736
单件重量（含包装）	182.3 g
单件重量（不含包装）	175.2 g
原产地	DE

FLT-ISG-PL-30 - 固定板

2905746

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905746>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

材料规格


颜色	锌色
	灰色 (RAL 7042)
标识材料	St/tZn

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

图纸

尺寸图

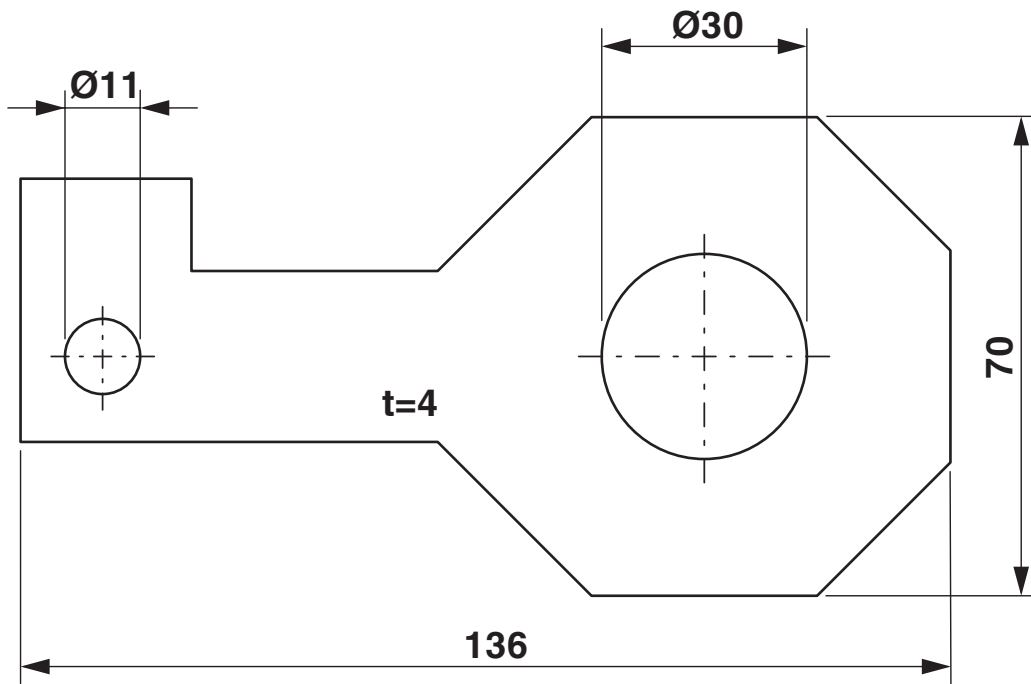

FLT-ISG-PL-30 - 固定板

2905746

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905746>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27400563
ECLASS-12.0	27400563
ECLASS-13.0	27170692

ETIM

ETIM 9.0	EC000490
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

FLT-ISG-PL-30 - 固定板

2905746
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905746>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn