
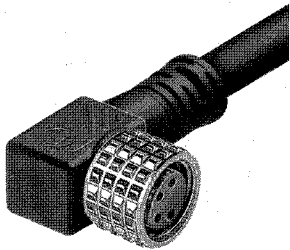


E-Serie M8



Schraubverriegelung, Umspritztechnik

Screw locking, moulded

Fermeture vissée, Technique d'extrusion

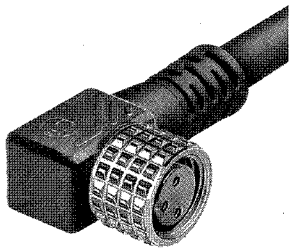

Typ	Type	Type	ELWIKA-KV 3308...		ELWIKA-KV 4408...	
Bestell-Nr. Order no. No. réf.						
Leitungsmaterial/Farbe Cable material/Colour Matériau de câble/Couleur						
... PUR 025	schwarz	black noir	933 353-021	933 353-022	933 356-021	933 356-022
... PVC 025	schwarz	black noir	933 140-041	933 140-042	933 145-041	933 145-042
Leitungslänge Cable length Longueur de câble			2m	5m	2m	5m
Verkaufseinheit /Stück Boxed quantity/each Unité de vente/pièce			50	25	50	25
Zeichnung Drawing Plan						

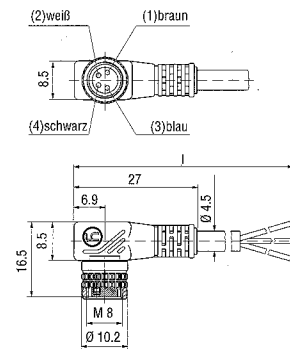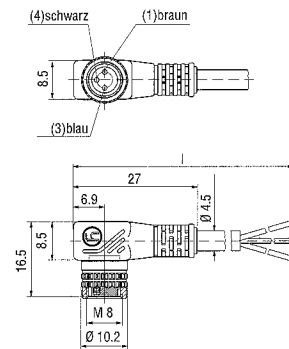

Polzahl	Poles Pôles	3	4
Kontaktbelegung	Contact arrangement Affectation des contacts	Leiterfarbkenennung nach Euro-Norm (EN 50044) Conductor colour identification complies with European Standards <i>Repérage couleur des câbles selon Euronorme</i> IEC 947-5-2	Leiterfarbkenennung nach Euro-Norm (EN 50044) Conductor colour identification complies with European Standards <i>Repérage couleur des câbles selon Euronorme</i> IEC 947-5-2
Norm	Standard Norme		
Beschreibung	Description Description	Leitungsdose abgewinkelt, mit angespritzter Leitung, selbst-sichernde Verriegelungsmutter Angled cable socket, with integrally moulded lead, self-securing lock nut <i>Prise du secteur, coudée, avec câble surmoulé, écrou de verrouillage autobloquant</i>	Leitungsdose abgewinkelt, mit angespritzter Leitung, selbst-sichernde Verriegelungsmutter Angled cable socket, with integrally moulded lead, self-securing lock nut <i>Prise du secteur, coudée, avec câble surmoulé, écrou de verrouillage autobloquant</i>

Technische Daten nach DIN/VDE 0627 Technical data Données techniques

Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn. générales

- **Betriebsspannung** Operation voltage Tension nominale
- **Verschmutzungsgrad** Pollution severity Seuil d'encrassement
- **Betriebsstrom** Operating current Intensité nominale
- **Griffkörper/Farbe** Grip/Colour Corps cannelé/Couleur
- **Schutzart (DIN 40050)** Degree of protection Protection
- **Leitungsspezifikation (PUR + PVC)** Cable specif. Spécif. de câble

- **Litzenaufbau** Braid structure Structure de fil
- **Temperaturbereich** Temperature range Plage de température

S. 11
UC 60 V (≈)
3
4 A
schwarz black noir
IP 68
Hochflexible Schlauchleitung
3 x 0,25 mm² High flexible lead
3 x 0,25 mm² Câble très flexible
3 x 0,25 mm²
0,25 mm² (128 x 0,05)
-25 °C bis + 90 °C

S. 11
UC 60 V (≈)
3
4 A
schwarz black noir
IP 68
Hochflexible Schlauchleitung
4 x 0,25 mm² High flexible lead
4 x 0,25 mm² Câble très flexible
4 x 0,25 mm²
0,25 mm² (128 x 0,05)
-25 °C bis + 90 °C