


アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online

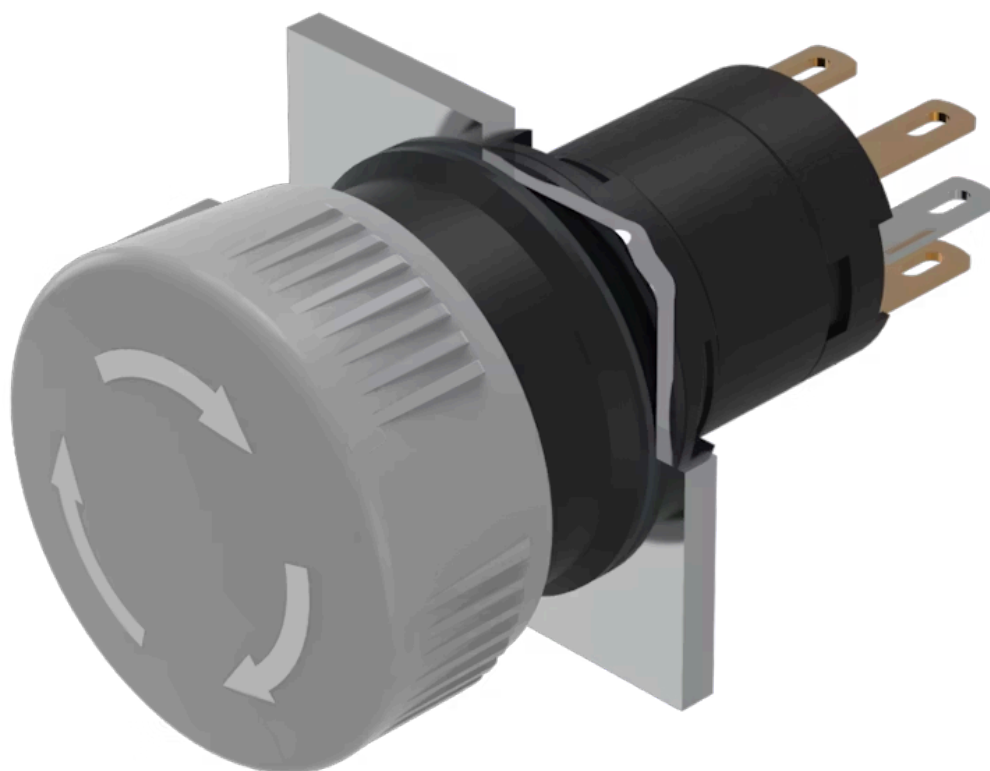

51-253.0228



<https://rs-online.eao.com/component/51-253.02...>

お客様の製品:



51-253.0228 アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法: Ø 24,5 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ色: グレー

レンズ素材: プラスチック

レンズ照光: 非照光

レンズ形状: マッシュルームヘッド

レンズ外観: 不透明

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流: 250 VAC, 5 A (Ω)
24VDC、2A (誘導負荷、L:R=30ms)

接点: 1 NC / 1 NO

スイッチング定格: 250 V @ 5 A

機械的特性

端子: プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm

接点材質: 金

スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スナップアクションスイッチングエレメント
スイッチングシステム:	セルフクリーニング、ダブルブレイクスナップアクションスイッチングシステム、1エレメントにつきノーマルクローズ接点1個、ノーマルオープン接点1個。
リリースタイプ:	ツイストリリース
機械的寿命:	操作回数10万回
操作力:	18 ~ 21 N (接点による)
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.5 Nm
重量:	0.016 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP65、DIN EN 60529に準拠
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証

認証:	CB (IEC 61058-1), CSA, ENEC (EN 61058-1), UL
準拠:	CE, UKCA, 2006 / 42 / EC (MD), 2011 / 65 / EC (RoHS)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター、 \varnothing 24,5 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, グレー, プラスチック, 不透明, 丸形, 1 NC / 1 NO, オルタネイト, プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65、DIN EN 60529に準拠, ツイストリリース


ハウジング 色: 黒

ヒント: マーキング 矢印


配線図:

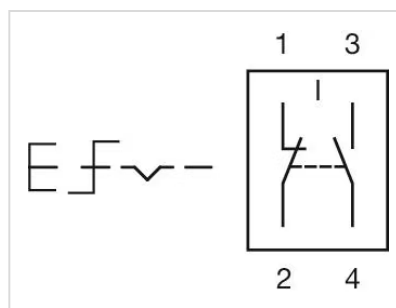

マウントカットアウト:

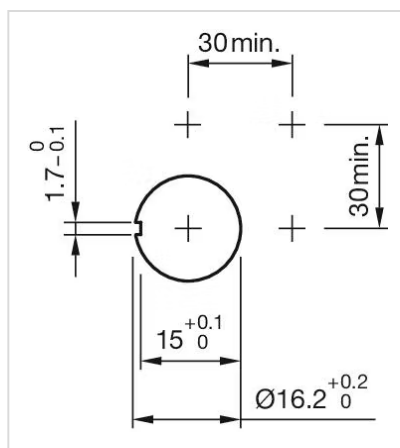

寸法図:

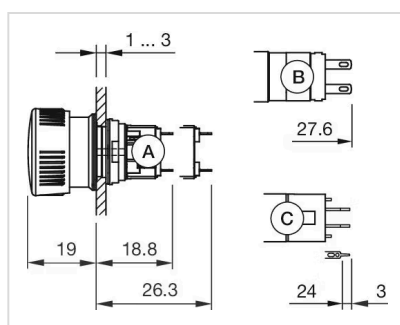

- A = 半田端子
- B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
- C = ユニバーサル端子 2.0 mm x 0.5 mm