

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2530.1940.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2530.1...>

お客様の製品:

---



45-2530.1940.000

アクチュエーター

読み込み中...

#### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 40 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 色:  | 黒       |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック  |

#### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| デザイン:   | レイズド      |
| 取付け穴:   | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

#### 操作・表示部分

|         |            |
|---------|------------|
| レンズ 色:  | 黄          |
| レンズ 素材: | プラスチック     |
| レンズ 照光: | 非照光        |
| レンズ 形状: | マッシュルームヘッド |
| レンズ 外観: | 不透明        |

#### 機械的特性

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト            |
| スイッチング方式: | スローメークスイッチングエレメント |
| リリースタイプ:  | プルリリース            |
| 機械的寿命:    | 50万回操作            |

使用周波数: 最大 1 800/h

重量: 0.028 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 黄, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, プルリリース


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

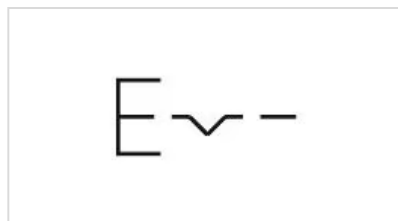

マウントカットアウト:

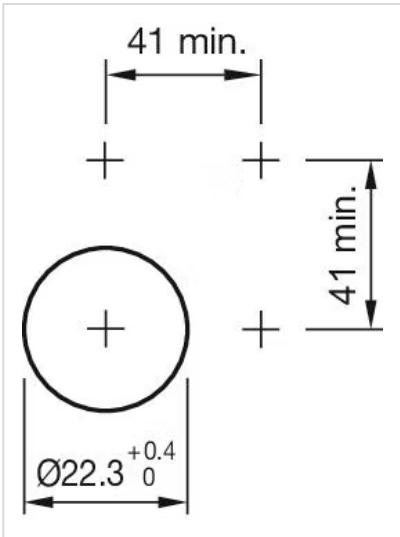

寸法図:

