


CONDITIONNEMENT  
SAC PLASTIQUE THERMOISOLE


EMBALLAGE CARTON

DETAIL ETIQUETTE

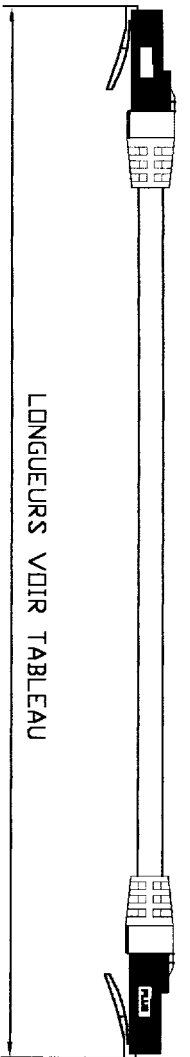

LOVAGE

LONGUEURS VOIR TABLEAU

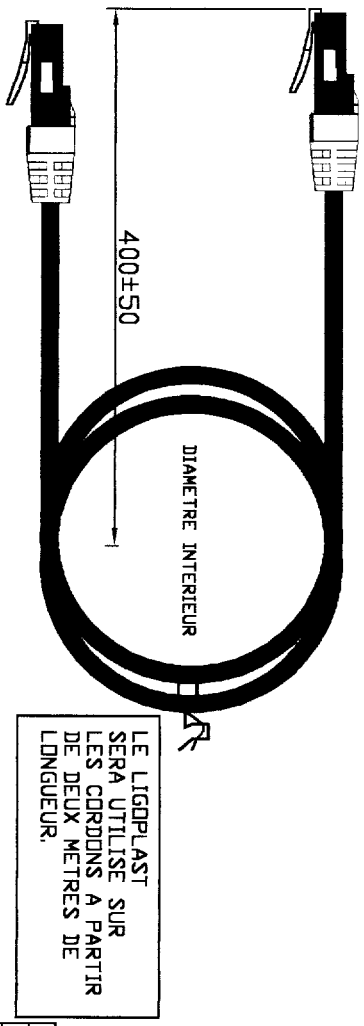


LE LIGOPLAST SUR  
SERA UTILISE SUR  
LES CORDONS A PARTIR  
DE DEUX METRES DE  
LONGUEUR.

LE Ø INTERIEUR POUR LES  
CORDONS JUSQU'A 2 METRES  
SERA DE 100 MINI 130 MAXI

LE Ø INTERIEUR POUR LES  
CORDONS SUPERIEURS A 2 METRES  
SERA DE 150 MINI 190 MAXI

CABLAGE CROISE 10BT

1	VERT/BLANC	3
2	VERT	6
3	ORANGE/BLANC	1
4	ORANGE	2
5	BLEU	4
6	BLEU/BLANC	5
7	MARRON/BLANC	8
8	MARRON	8

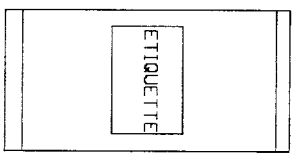


CODE COMMANDE CARACTERE GRAS HAUTEUR 5MM

QUANTITE DE L'UNITE DE VENTE

HAUTEUR 4MM

HAUTEUR 3MM

REFERENCE RS  
SANS TIRET NI ESPACE  
STYLE DE CODE BARE CODE 128  
(JEU A OU B)

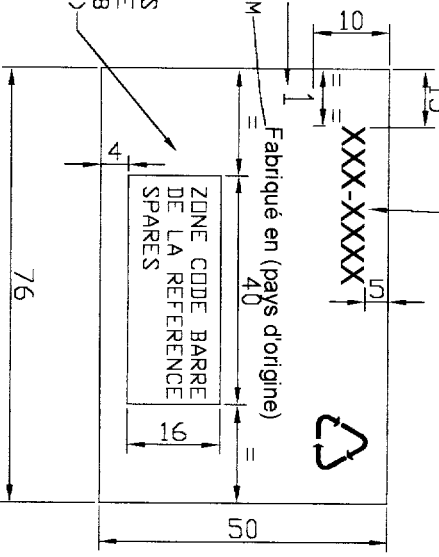

POLICE DE CARACTERE ARIAL NOIR  
COULEUR DU FOND DE L'ETIQUETTE JAUNE

IND/MODIFICATIONS

IND/MODIFICATIONS

REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION DE LA SOCIETE

DECELECT FORGOS  
RIZET SAINT ALBIN  
ORPIL DULCHY LE CHATEAU  
TEL 03 83 71 11 11  
FAX 03 83 71 09 30

MATERIE:  
ECH.  
TOL.GENE.  
USINAGE:  
DATE:  
TRAITEMENT:  
N° de Support: Ind. Modifications  
29/06/2000

DESIGNE PAR	VERITE PAR	FORMAT	SETI 24
DUPREZ	KRULIC	A4	

DESIGNATION:

CORDON RJ45/RJ45 CROISE 10BT FTP  
SURMODULE INCLDRE TYPE CRC503B4

NOMENCLATURE CORRESP. N°

NUMERO DU PLAN Ind.

SP190721