

COBAmat®

COBAmat-Ergonomiematten sind handgewoben, vielseitig einsetzbar und äußerst robust. Verschiedene Farben und Maschengrößen erlauben eine große Variationsbreite und dementsprechende Einsatzmöglichkeiten in diversen Anwendungsgebieten. Die Maschenöffnungen nehmen Späne auf und lassen Flüssigkeiten ablaufen. Rillen auf den verwobenen PVC-Strängen geben festen Halt. Rutschgefahren werden reduziert, frühzeitigen Ermüderscheinungen wird durch erhöhten Stehkomfort wirksam vorgebeugt. COBAmat ist resistent gegen milde Säuren und Alkali, leicht zu reinigen und B2 getestet nach DIN54332/DIN4102.

Materialstärke: 12mm.




Farboptionen




Schwarz



Blau

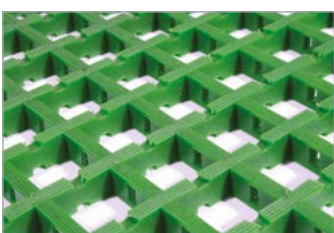

Grün

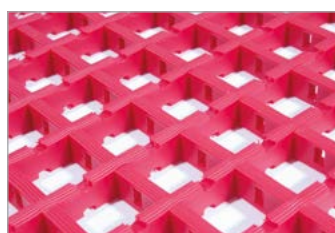

Rot

COBAmat®

Die flexible, multifunktionale Sicherheitsmatte

- Hergestellt aus handverwobenen PVC-Strängen.
- Verschiedene Maschengrößen für unterschiedliche Anwendungen.
 - Light
 - Standard
 - Inter
 - Heavy
- Beidseitig verwendbar, resistent gegen milde Säuren und Basen.
- PVC-Stränge gerippt für guten Griff.
- Maschen nehmen Späne und Produktionsabfall auf.

Technische Daten

Material:	Extrudiertes PVC
Materialstärke:	12 mm
Maschengrößen:	22mm x 22mm (Standard), 30mm x 30mm (Light), 30mm x 10mm (Inter), 22mm x 10mm (Heavy)
Temperaturbeständigkeit:	von -20°C bis +60°C
Chemikalienbeständigkeit:	Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Witterungsbeständigkeit:	Geeignet für trockene und feuchte Bereiche.
UV-Beständigkeit:	UV-beständig, es ist jedoch zu beachten, dass Rot gegen direkte Sonnenstrahlen nicht beständig ist.
Typischer Anwendungsbereich:	Perfekt für alle industriellen Umgebungen, besonders für Bereiche mit vielen Spänen.
Montage:	Lose verlegbar, beidseitig nutzbar
Zubehör:	Randleisten
Reinigung:	Absaugen, abfegen oder -wischen.
Rutschfestigkeit:	Rutschhemmung B nach DIN51097
Brandschutz:	Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332 (B2) Teil DIN 4102.
Herkunftsland:	Großbritannien

Product	Schwarz	Blau	Rot	Grün
Light	CO01	CO02	CO03	CO04
Standard	CS01	CS02	CS03	CS04
Inter	CE01	CE02	CE03	CE04
Heavy	CD01	CD02	CD03	CD04