


# Fiche technique du produit

Spécifications

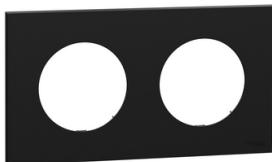

## Odace - plaque de finition 2 postes - couleur Noir onyx

S940704

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Odace
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Nuance de la couleur	Noir onyx (RAL 9005)
Type d'emballage	Film plastique
Conditions d'utilisation	Intérieur
Type de cadre	Double
Nombre de postes	2 postes

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Non traité
Matière	ASA + PC
Hauteur	87,5 mm
Largeur	158,5 mm
Profondeur	11 mm
Poids Net	0,0306 kg
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
---------------------------------	--

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Certifications du produit	NF

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	5...45 °C
<b>Normes</b>	NF C 61-314 EN 60669-1
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	20,000 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	34,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	13,700 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	14,300 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	22,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	449,000 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S04
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	130
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	60,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	6,542 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total

1

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	32 %
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

## **Use Again**


### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

**Dimensions**

---

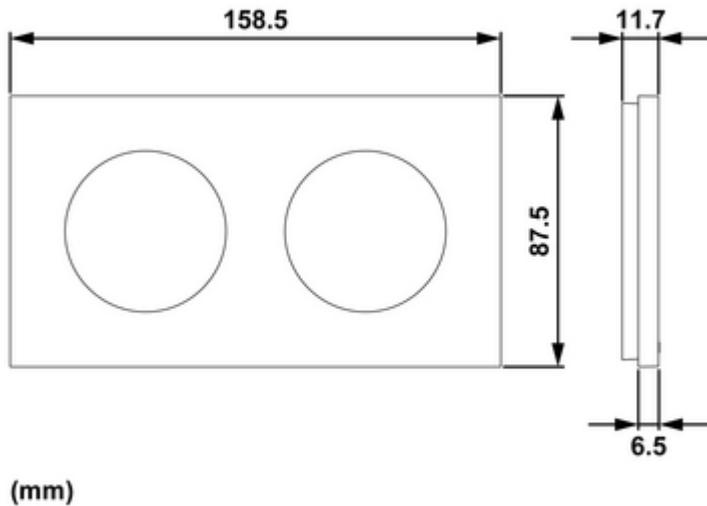

(mm)

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques

#### Odace



Installation simplifiée



Design affleurant et minimaliste



Système de régulation pour un ajustement parfait au mur



Plaque multiposte pour une pose en horizontale ou verticale



Disponible en plusieurs couleurs/finitions





Design iconique du rond dans le carré

Image of product / Alternate images


**Alternative**

 ---



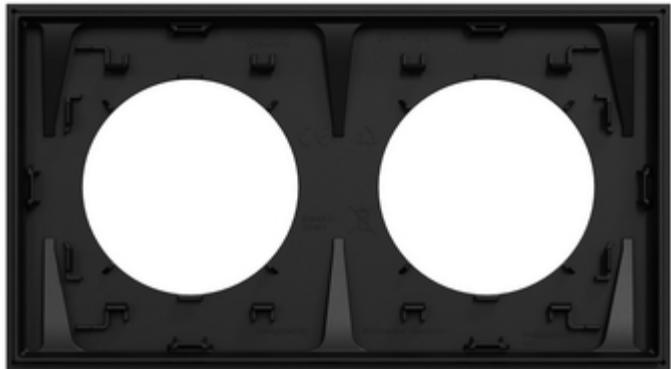



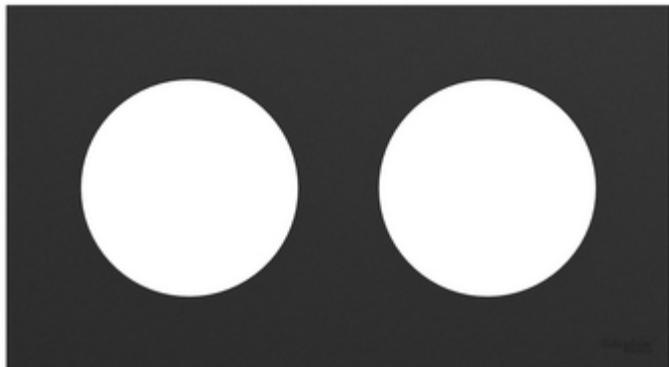

# Fiche technique du produit

S940704

Image of product in real life situation

