

DESSERTES ET SERVANTES

Options et accessoires



Porte-documents plastique – 802 000 001

Autocollant



Porte-documents A4 debout – 802 000 012

Porte documents en tôle équipé d'une pince de maintien. Fixation par collier en acier au niveau de la poignée.

Compatibilité : Pupitres, modèles avec blocs porte et 4 tiroirs

Porte-documents A3 paysage – 802 000 010

Compatibilité : Tous les modèles

Panier à fil – 802 000 002

Dimensions 500 × 150 × 200 mm



Compatibilité : Tous les modèles



Panier en tôle et porte-bouteille intégré – 882 009 529

Boîte à outils et porte-bouteille intégré. Permet à l'opérateur de transporter des accessoires dans une boîte en tôle de dimensions : 280×80×70mm et de tenir une bouteille d'eau de 25 cl à 1,5L.

Compatibilité : Tous les modèles

Peinture époxy particulièrement résistante aux rayures. Coloris standards sans surcoût, avec 2 semaines de délai.



BLEU
5007



BLANC
9005



JAUNE
1003



ROUGE
3002



GRIS foncé
7024



GRIS clair
7035



RAL SPÉCIFIQUE
Sur cotation

Retrouvez-nous sur
www.fimm.fr





Pupitre à poser avec écritoire verrouillable – 882 006 039

Dimensions : 440 × 520 mm.

Compatibilité : Tous les modèles

Protection des mains – 882 009 481

Préserve les mains de tout risque d'écrasement ou cisaillement lors de la manutention de pièces à monter. Vendu à l'unité.

Compatibilité : Servantes établis

Plateau tôle galva épaisseur 25/10e

1060 × 680 mm – 882 006 147

1300 × 800 mm – 882 006 148

Compatibilité : Servantes établis



Bac plastique

Dimensions : 400 × 300 × 120 mm, 14.4 L – 802 006 764

Dimensions : 600 × 400 × 120 mm, 28.8 L – 802 006 765

Dimensions : 600 × 400 × 235 mm, 56.4 L – 802 006 766

Dimensions : 600 × 400 × 320 mm, 76.8 L – 802 006 767


Compatibilité : Tous les modèles



Bac plastique avec couvercle – 802006768

Dimensions : 600 × 400 × 250 mm

Compatibilité : Tous les modèles

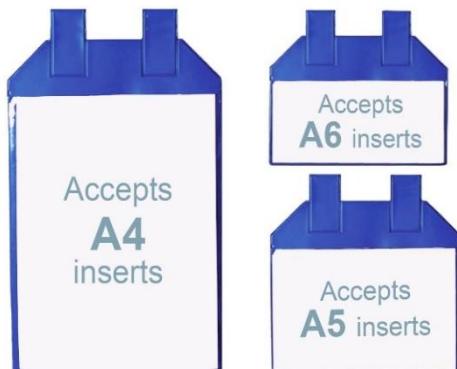

Lot de 10 pochettes magnétiques

Fermées par 2 sangles magnétiques, rabat protecteur idéal pour utilisation extérieure, étanches, imperméables.

Format A4 – 802 000 014

Format A6 – 802 000 015

Format A5 – 802 000 016

Compatibilité : Tous les modèles



Roues pneumatiques – 802 000 111

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Idéal pour sols irréguliers ou extérieurs. Limite la charge à 250 kg.

Compatibilité : Servantes équipées de roues à platine Ø200 mm

Roues non tachantes

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Effort au démarrage réduit de 50%.
Bandage TPE silencieux, non tachant.

Servantes équipées de roues à platine Ø160 mm – 802 000 104
Servantes équipées de roues à platine Ø200 mm – 802 000 108



Roues antistatiques

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Bandage polyuréthane évitant tout risque d'étincelle.

Servantes équipées de roues à platine Ø125 mm – 802 008 485

Servantes équipées de roues à platine Ø160 mm – 802 008 486

Servantes équipées de roues à platine Ø200 mm – 802 008 483

Roues pivotantes non tachantes

4 roues pivotantes à frein. Pour une rotation sur place à 360°.



Servantes équipées de roues à platine Ø125 mm – 802 010 590

Servantes équipées de roues à platine Ø160 mm – 802 010 591

Servantes équipées de roues à platine Ø200 mm – 802 010 592



Roues pivotantes caoutchouc – 802 000 109

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

Compatibilité : Servantes équipées de roues à platine Ø160 mm