


HK1414-RS

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK...-RS, joint à lèvre d'un côté, selon DIN 618

Information technique

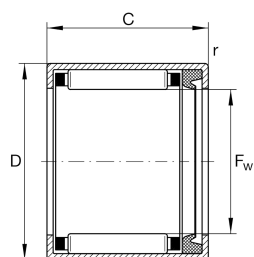

Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	L271	Graisse (L271)
trou de lubrification	Sans	
revêtement	Sans	
joint	RS	Joint frottant d'un côté

dimensions principale & données de performance

F_w	14 mm	Diamètre sous rouleaux
D	20 mm	Diamètre extérieur
C	14 mm	Largeur
C_r	7.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	8.500 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	1.030 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	10.500 1/min	vitesse limite
n_G Grease	10.500 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
m	11,384 g	Poids

Dimensions

r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein
-----------	--------	--------------------------------

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Étanche d'un côté



Faible encombrement