

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



19-051.005



<https://rs-online.eao.com/component/19-051.00...>

お客様の製品:



19-051.005 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	9 mm x 9 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 8 mm
取付けタイプ:	パネル実装

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2 x 0.5 mm
重量:	0.002 kg

周辺条件

使用温度:	- 25 °C ~ + 45 °C フィラメントランプ使用時, - 25 °C ~ + 65 °C LED付き, ブロックとして取り付け、熱を自由に逃がせることを確認
-------	---

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, $\varnothing 8$ mm, 9 mm x 9 mm, スクエア, 黒, プラスチック, プラグイン端子, 2 x 0.5 mm

内部寸法:

7,3 mm x 7,3 mm


ハウジング 色:

黒


ハウジング 材質:

プラスチック

配線図:

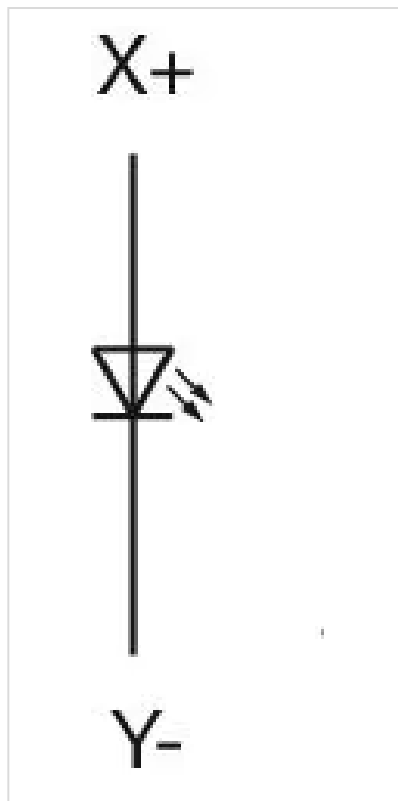


コンポーネント レイアウト:

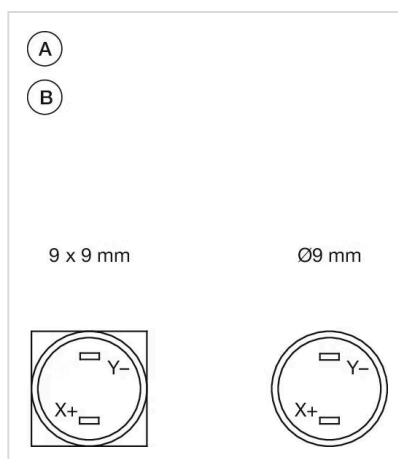

A = 端子 (リア)
B = インジケータライト

マウントカットアウト:

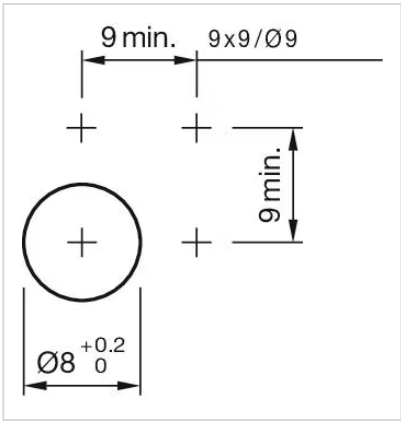

寸法図:

